




AS-Interface universalmodul

EMS/Module/4DI/CCT

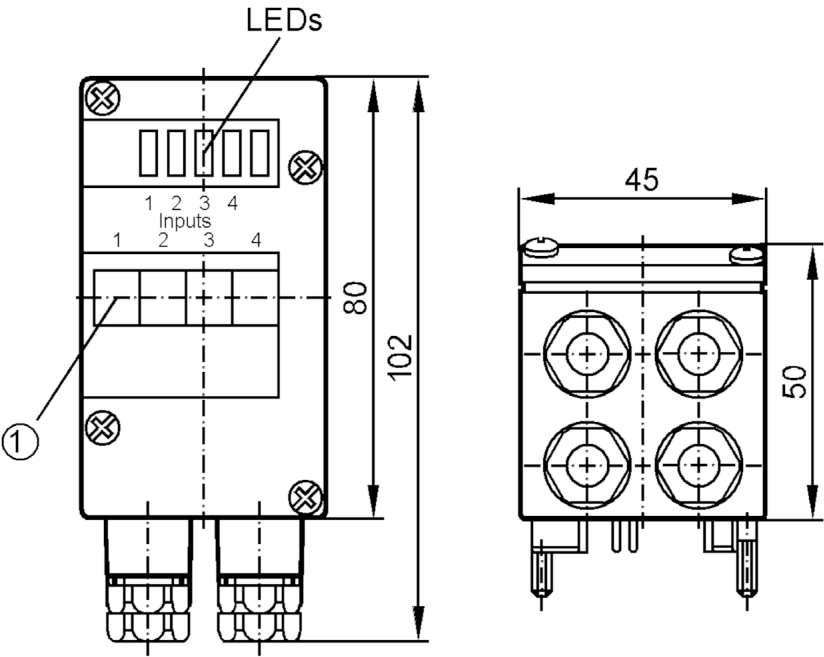

1 panel for marking



Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	200,00
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
Innganger	
Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	160,00
Inngangsstrøm høy [mA]	> 5,00
Inngangsstrøm lav [mA]	< 3,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse	IP 65



AS-Interface universalmodul

EMS/Module/4DI/CCT

Tester/godkjenninger						
EMC		EN 50295				
AS-i klassifisering						
AS-i masterprofil		M2; M3; M4				
AS-i profil		S-0.0.F				
AS-i I/O-konfigurasjon		[hex]		0		
AS-I ID-kode		[hex]		0.F		
Tilordning av databiter		data bit	D0	D1	D2	D3
		oppdrag	I-1	I-2	I-3	I-4
Mekaniske data						
Vekt		[g]		182,00		
Type montering		AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler				
Materialer		PA 6-GF30; rustfritt stål (1.4305 / 303)				
Displayer/driftselementer						
Display		drift		LED, grønn		
		feil		LED, rød		
		Funksjon		LED, gul		
Elektrisk tilkobling						
Modultilkobling		Flate kabler				
Merknader						
Antall i forpakning		1,00 stk.				
Elektrisk tilkobling						
burklemmer:						
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:						