


AS-Interface universalmodul

EMS/Module/4DI/CCT

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

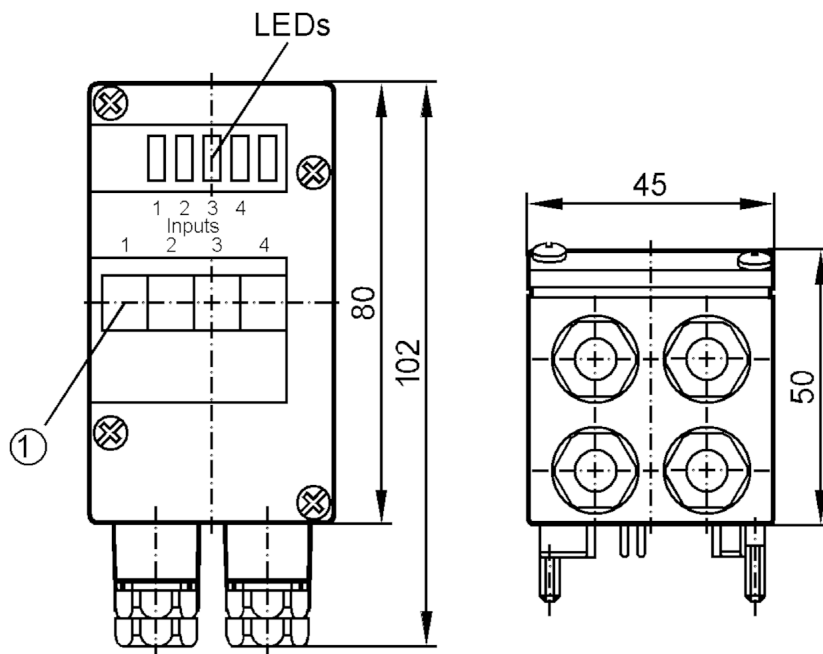

1 panel for merking



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 50,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
------------------------------	------------------------------

Innganger

Antall digitale innganger		4
Sensortilførsel av inngangene		AS-i
Inngangsstrøm høy	[mA]	3,00...5,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	0,50...1,00

Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Beskyttelse		IP 65

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klassifisering

AS-i profil		S-0.F
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	0
AS-I ID-kode	[hex]	F



AS-Interface universalmodul

EMS/Module/4DI/CCT

Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	oppdrag	I-1	I-2 /	I-3	I-4
Tilordning av databiter	parameterbit	Funksjon			
	P0	sensorovervåk	deaktiveret	* /	aktivert
	P1	sensorovervåk	deaktiveret	* /	aktivert
	P2	sensorovervåk	deaktiveret	* /	aktivert
	P3	sensorovervåk	deaktiveret	* /	aktivert

Mekaniske data

Type montering	AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler
Materialer	PA 6-GF30; rustfritt stål (1.4305 / 303)

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	Funksjon	LED, gul

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

burklemmer:

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: