


AS-Interface-modul

EMS-Module 4DI M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5205

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

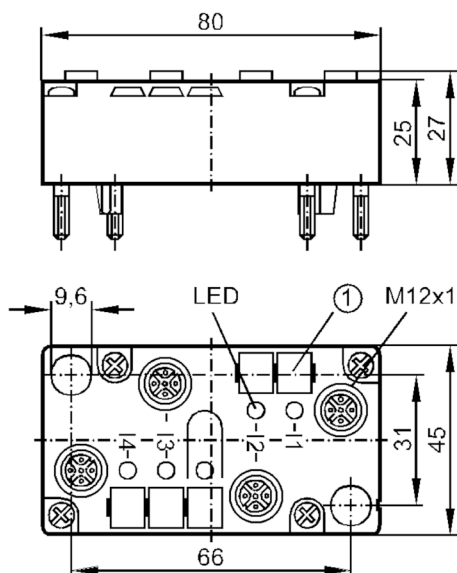

1 panel for merking



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 235,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4
------------------------------	------------------------------

Innganger

Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	NPN
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00
Inngangsstrøm høy [mA]	> 5,00
Inngangsstrøm lav [mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt [V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja


Utganger

Elektrisk design	AS-i
------------------	------



AS-Interface-modul

EMS-Module 4DI M12

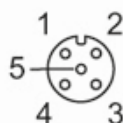Driftsforhold					
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00			
Beskyttelse		IP 67			
Tester/godkjenninger					
EMC		EN 50295			
AS-i klassifisering					
AS-i profil		S-0.0			
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	0			
AS-I ID-kode	[hex]	0			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Stikkontakter	I-1	I-2	I-3	I-4
	PIN	2+4	2+4	2+4	2+4
Mekaniske data					
Type montering		AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler			
Materialer		PBT			
Displayer/driftselementer					
Display	drift			LED, grønn	
	Funksjon			LED, gul	
Merknader					
Merknader		Modulen kan omadresseres opptil 15 ganger.			
Antall i forpakning		1,00 stk.			
Elektrisk tilkobling					
kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:					
Koblinger: M12; koding: A					
					



AS-Interface-modul

EMS-Module 4DI M12

Tilkobling

