


Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2048

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

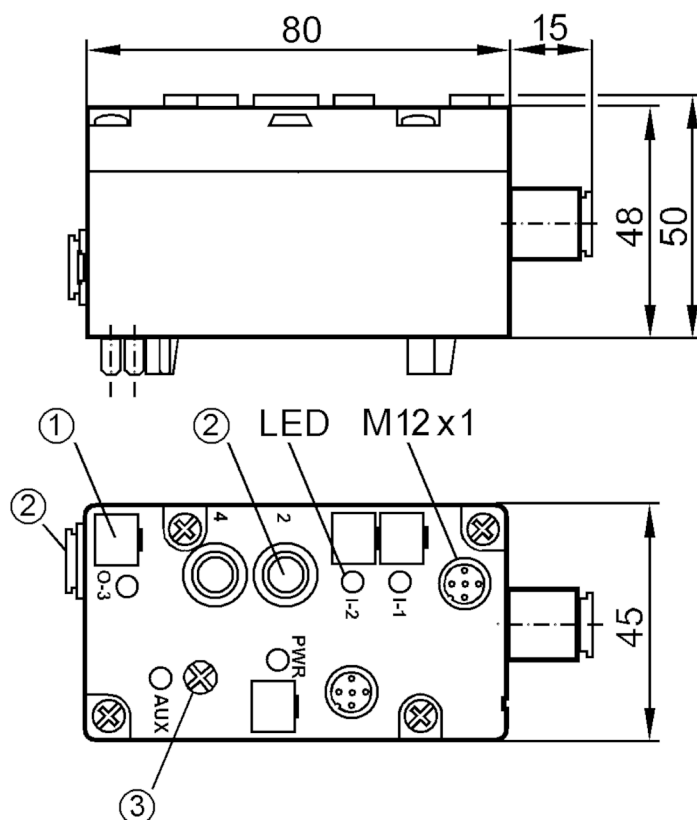

- 1 panel for merking
- 2 rør-tilkobling Ø 8 mm
- 3 skrue for manuell overstyring



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 165,00
Ekstra spenningsforsyning	[V]	18,00...30,00 DC; (til PELV)
Integrert vaktbikkje		ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall pneumatiske utganger: 1
------------------------------	--

Innganger

Antall digitale innganger	2
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning	[V] 20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA] 100,00



AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Inngangsstrøm høy	[mA]	> 3,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt	[V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Antall pneumatiske utganger	1

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...55,00
Merknad om omgivelsestemperatur		med ekstra trykkluftbehandling: < 0 °C
Beskyttelse		IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295
-----	----------

AS-i klassifisering

AS-i profil	S-3.F				
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	3			
AS-I ID-kode	[hex]	F			
Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	Innganger / utganger	I-1	I-2	O-3	ikke brukt

Mekaniske data

Type montering		skrumontering
Materialer		hus: PBT; metalleder: rustfritt stål (1.4305 / 303); Forsegling: FKM
Trykkluftsystem		1 x 4/2-veis seteventil
Driftstrykkområde	[bar]	3,00...8,00
Driftstrykkområde	[MPa]	0,30...0,80
Merknad om arbeidstrykkområde		inkl. mulige trykktopper
Luftstrøm ved 6/5 bar	[l/min]	500,00
Luftstrøm ved 6/0 bar	[l/min]	700,00
Tillatt trykkluft		filtrert (5 µm); smurt (ISO-VG10) eller ikke smurt
Rørtilbehør		Legris LF 3000/8

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	Funksjon	LED, gul

Elektrisk tilkobling

Modultilkobling	Flate kabler
-----------------	--------------

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	lyddemper:, E75232
----------------------	--------------------

Merknader

Merknader	Se merknadene for trykkluft og EMC/ESD under «Nedlastinger»
Antall i forpakning	1,00 stk.

AC2058



AS-Interface AirBox

Airbox 2DI 1PO M12 V2A

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG:

Tilkobling