




AS-Interface opplyst trykknappmodul

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

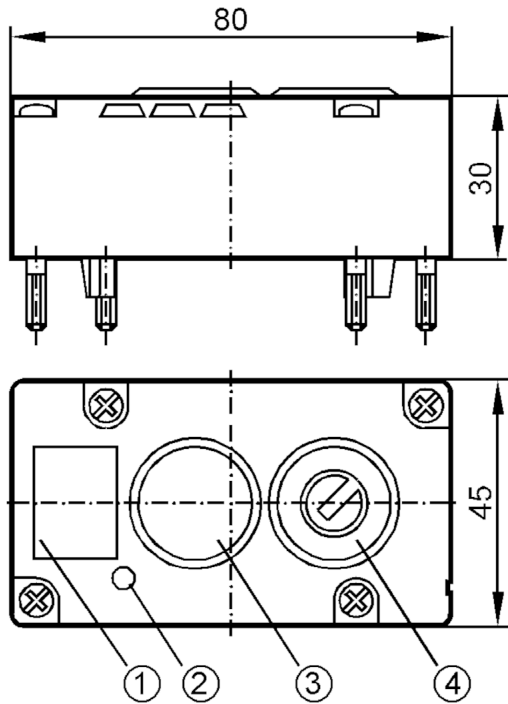

- 1 panel for merking
- 2 LED
- 3 trykknapp / LED
- 4 nøkkelbryter



Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i	[mA]	55,00
Innganger		
Sensortilførsel av inngangene		AS-i
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 40; (med beskyttelsesdeksel: IP 54)
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon		2.1
Utvidet adresseringsmodus		ja
AS-i masterprofil		M2; M3; M4
AS-i profil		S-B.A.E
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	B
AS-I ID-kode	[hex]	A.E
AS-i sertifikat		49202



AS-Interface opplyst trykknappmodul

EMS-Module 2BI 2LO RD/GN

Tilordning av databiter	data bit	D0	D1	D2	D3
	oppdrag	ikke brukt	LED	nøkkkelbryter	trykknapp

Mekaniske data

Vekt	[g]	117,50
Type montering	AS-i grensesnitt for FC og SC underdeler	
Materialer	PBT	

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	feil	LED, rød

Merknader

Merknader	Trykknappene (EAO-type 84) gir beskyttelse mot utilsiktet kontakt.	
	Hus og trykknapper kan merkes.	
Antall i forpakning	1,00 stk.	

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner for modulunderdel, FK / PG: