


AS-Interface kontrollskapmodul

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2257

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

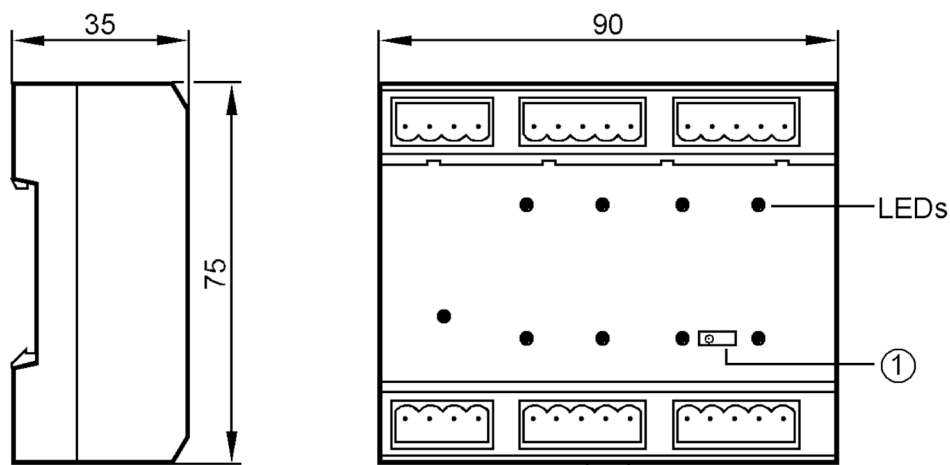

1 adresseringsuttak



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Strømforbruk	[mA]	< 235,00
Maks. nåværende belastning totalt	[A]	6,00
Integrert vaktbikkje		ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4
------------------------------	---

Innganger

Antall digitale innganger		4; (toveis)
Input krets av digitale innganger		PNP
Sensortilførsel av inngangene		AS-i
Strømforsyning	[V]	20,00...30,00
Maks. total merkestrøm fra innganger	[mA]	200,00
Inngangsstrøm høy	[mA]	> 5,00
Inngangsstrøm lav	[mA]	< 1,50
Koblingsnivå høyt	[V]	> 10,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning		ja



AS-Interface kontrollskapmodul

Modul aktiv, 4E 200mA/4AT PNP

Utganger		
Elektrisk design	AS-i	
Antall digitale utganger	4	
Krets	PNP	
Spenningsområde DC [V]	10,00...30,00; (til PELV)	
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	2 000,00	
Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Elektrisk separert	ja	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00	
Beskyttelse	IP 20	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50295	
AS-i klassifisering		
AS-i profil	S-7.0	
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	7	
AS-I ID-kode [hex]	0	
AS-i sertifikat	05001	
Mekaniske data		
Type montering	montering på DIN-skinne	
Materialer	PA; PVC	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, gul
	drift	LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
Tilkobling		

