


AS-Interface repeater

SmartLine25 AS-i Repeater

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

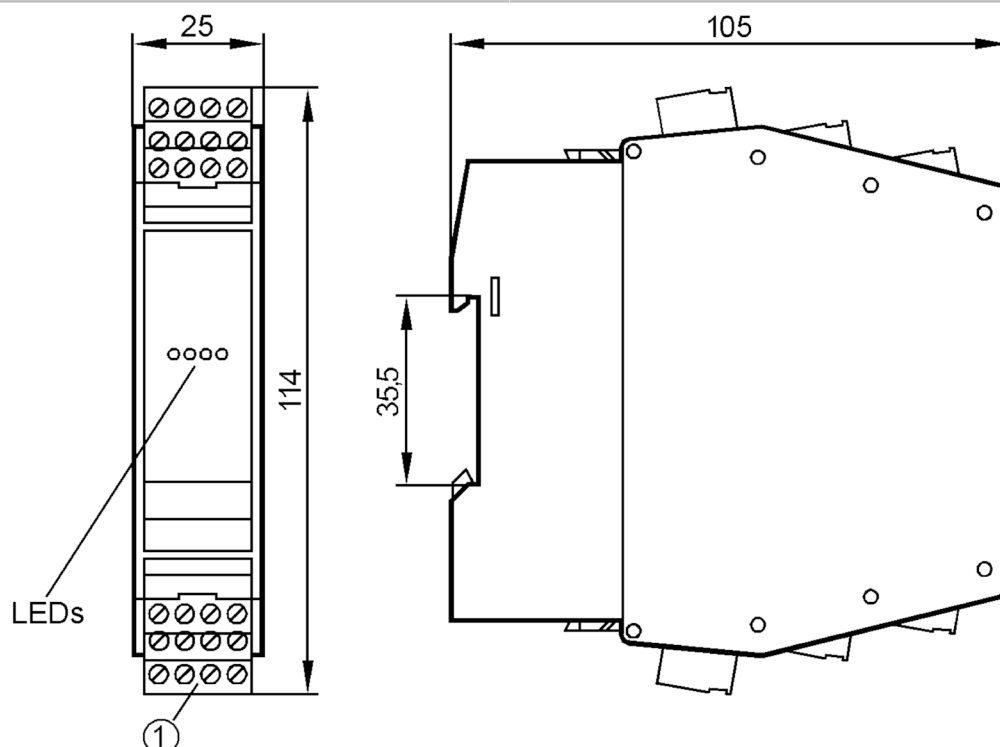

1 COMBICON-plugg med skrueterminaler valgfritt



Applikasjon

Applikasjon forlengelse av AS-i-nettverket med 100 m til

Elektriske data

Nominell spenning DC [V] 26,50...31,60

Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA] 2,00

Overvåking av underspenning nei

Utganger

Elektrisk design AS-i

Elektrisk separert ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] 0,00...55,00

Beskyttelse IP 20

Tester/godkjenninger

EMC EN 50295

Mekaniske data

Hus montering på DIN-skinne

Materialer PA 6,6

Displayer/driftselementer

Display drift 2 x LED, grønn

kortslutning 2 x LED, rød



AS-Interface repeater


SmartLine25 AS-i Repeater

Merknader

Merknader	AS-i-utvidelsen bruker ikke slaveadresse.
	Det totale antall slaver pr. masterrekke forblir uendret.
	Ingen parameterinnstilling er nødvendig.
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

 Tilkobling



A1+	AS-i + streng 1
A1-	AS-i - streng 1
A2+	AS-i + streng 2
A2-	AS-i - streng 2