


AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T4 2SI M12

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC2315

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

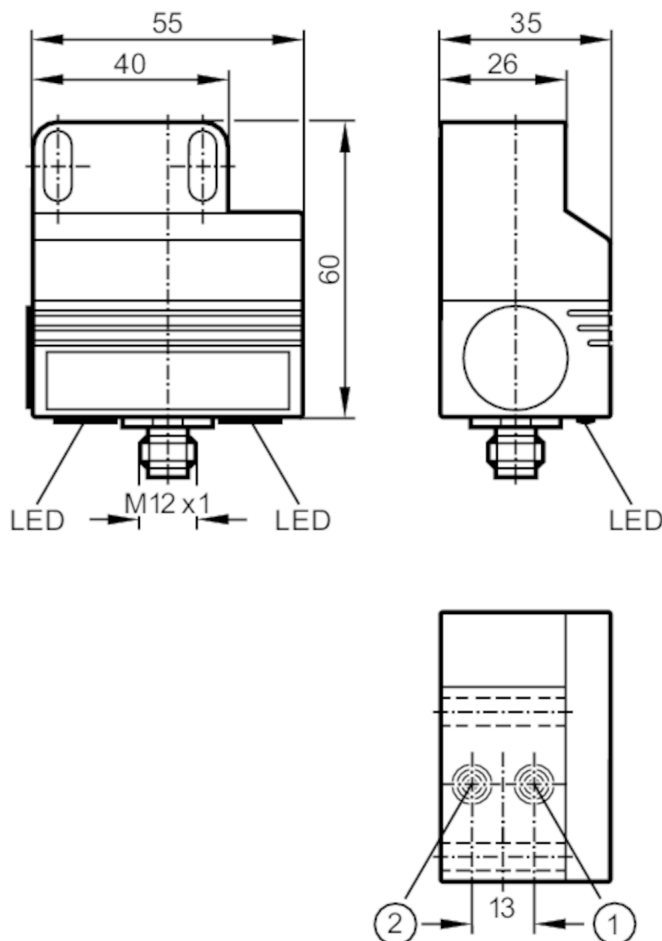

1 sensor 1
2 sensor 2

**Produktegenskaper**

Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
Dimensjoner	[mm]	55,00 x 60,00 x 35,00

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
----------------	-----	------------------

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
------------------	------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 67

AS-i klassifisering

AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
------------------------	-------	---



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T4 2SI M12

AS-I ID-kode	[hex]	F
AS-i sertifikat		15102

Mekaniske data

Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	55,00 x 60,00 x 35,00
Materialer		PBT

Displayer/driftselementer


Display	koblingsstatus	2 x LED, gul
---------	----------------	--------------

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4305 / 303)

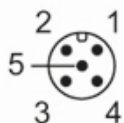

Tilkobling

