


AC2310



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

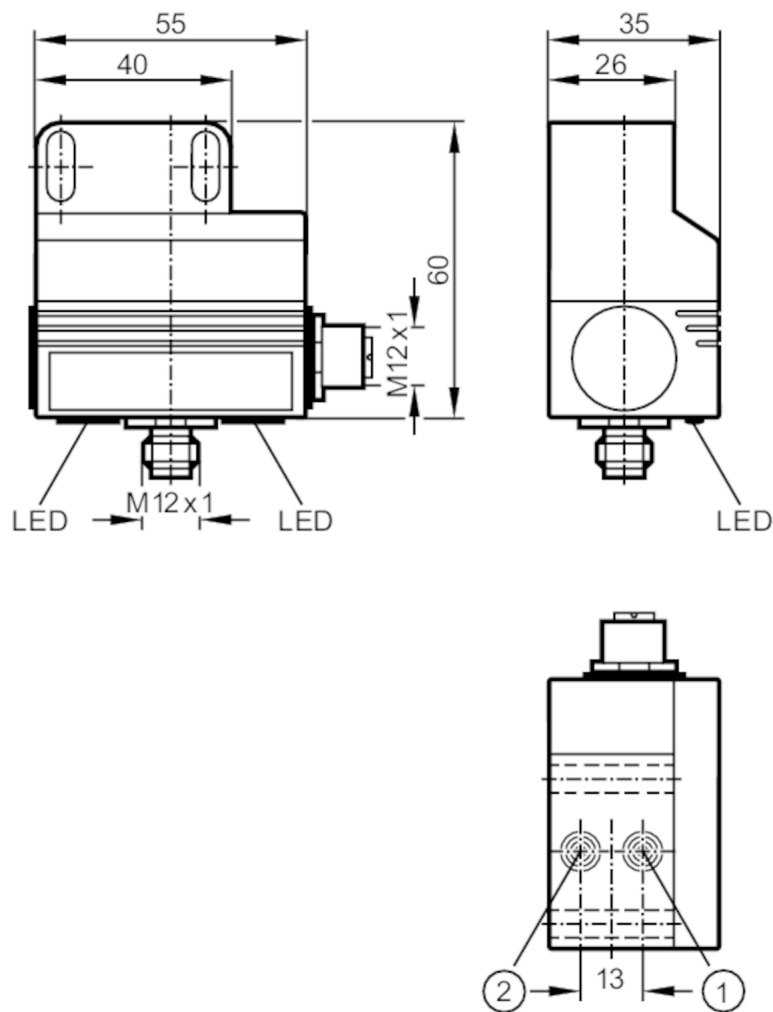

- 1 sensor 1
- 2 sensor 2



Produktegenskaper		
Elektrisk design		AS-i
Sensorrekkevidde	[mm]	4,00
Dimensjoner	[mm]	55,00 x 60,00 x 35,00
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Strømforbruk	[mA]	< 160,00
Utganger		
Elektrisk design		AS-i
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC	[mA]	100,00
Beskyttelse mot kortslutning		ja
Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	4,00



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse		IP 67
Tester/godkjenninger		
EMC		EN 50295
		EN 61000-6-2
MTTF	[ANN]	394,00
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon		2.1
Utvidet adresseringsmodus		nei
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7
AS-I ID-kode	[hex]	F.F
AS-i sertifikat		75003
Mekaniske data		
Vekt	[g]	179,50
Montering		kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner	[mm]	55,00 x 60,00 x 35,00
Materialer		PBT; PC
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, gul
	feil	LED, rød
Tilbehør		
Varer som leveres		Forsterkningsbrakett
		pipeskruer: 2 x M5 x 35
		skiver: 2
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Elektrisk tilkobling - Stikkontakter		
Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål (1.4305 / 303)		
Utganger		
3	ekstern spenning -	
4	Koblingsutgang 1 +	

AC2310



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T M12

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål (1.4305 / 303)



Tilkobling



Elektrisk tilkobling

1	AS-i +
3	AS-i -