


AC2317



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

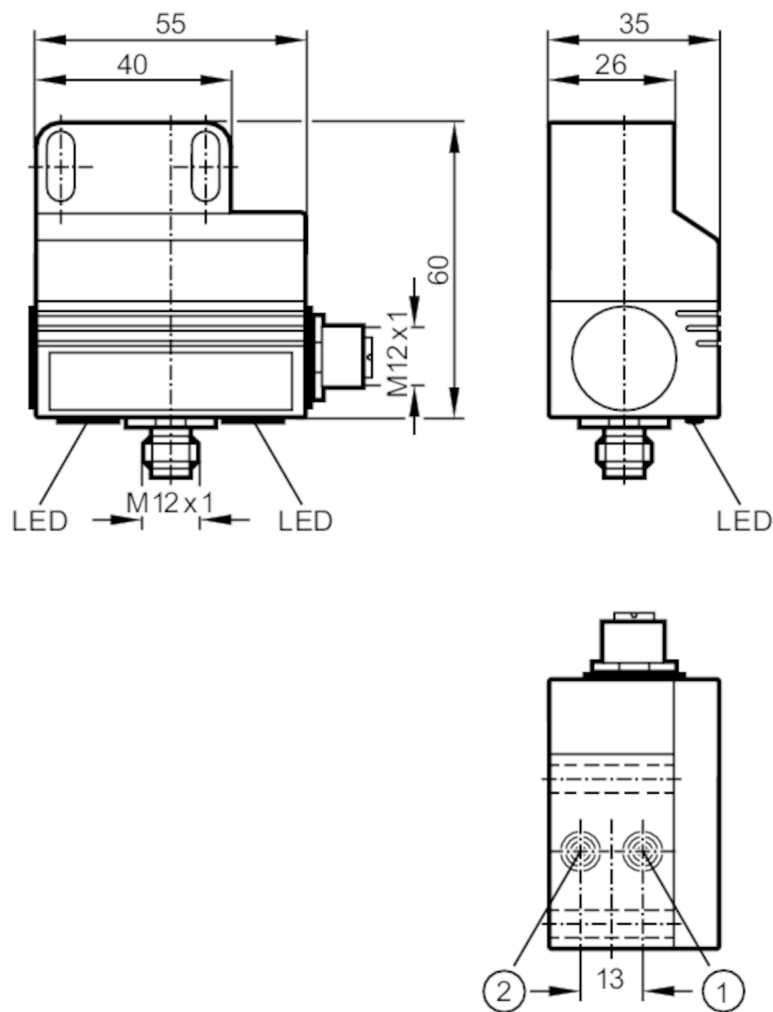

- 1 sensor 1
- 2 sensor 2



Produktegenskaper		
Elektrisk design		AS-i
Sensorrekkevidde [mm]		4,00
Dimensjoner [mm]		55,00 x 60,00 x 35,00
Elektriske data		
Driftsspenning [V]		26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]		260,00
Integrert vaktbikkje		ja
Innganger / utganger		
Antall innganger og utganger		Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2
Innganger		
Antall digitale innganger		2
Sensortilførsel av inngangene		AS-i
Strømforsyning [V]		20,00...30,00



AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Digitale innganger beskyttet mot kortslutning

nei

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Antall digitale utganger	2
Maks. gjeldende belastning [mA] per utgang	100,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja
Elektrisk separert	nei
Aktuator forsyningsutganger	AS-i

Deteksjonsområde

Sensorrekkevidde [mm]	4,00
-----------------------	------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...70,00
Beskyttelse	IP 67

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-2	
MTTF [ANN]	310,00	

AS-i klassifisering

ASi-i versjon	2.1
Utvidet adresseringsmodus	ja
AS-i profil	S-7.A.E
AS-i I/O-konfigurasjon [hex]	7
AS-I ID-kode [hex]	A.E
AS-i sertifikat	75001

Mekaniske data

Vekt [g]	178,50
Montering	kan monteres ikke-fluktende
Dimensjoner [mm]	55,00 x 60,00 x 35,00
Materialer	PBT; PC

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
	Funksjon	1 x LED, gul
	feil	1 x LED, rød

Tilbehør

Varer som leveres	Forsterkningsbrakett
	pipeskruer: 2 x M5 x 35
	skiver: 2

Merknader


Merknader	Utgangene må ikke stilles inn samtidig hvis den totale laststrømmen overstiger 100 mA.
Antall i forpakning	1,00 stk.

AS-Interface dobbel sensor for pneumatiske ventilaktuatorer

DUAL SENSOR T6 2SI 2DO T M12

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål:

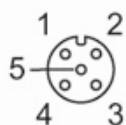

Ausgänge


2	Koblingsutgang 2 +
3	ekstern spenning -
4	Koblingsutgang 1 +

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12; koding: A; Støpt kropp: rustfritt stål:



Tilkobling

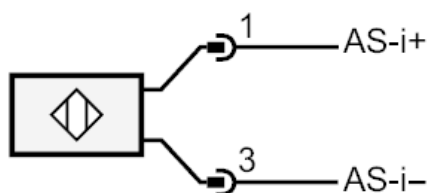

Elektrischer Anschluss

1	AS-i+
3	AS-i -