




AS-Interface opplyst trykknappmodul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

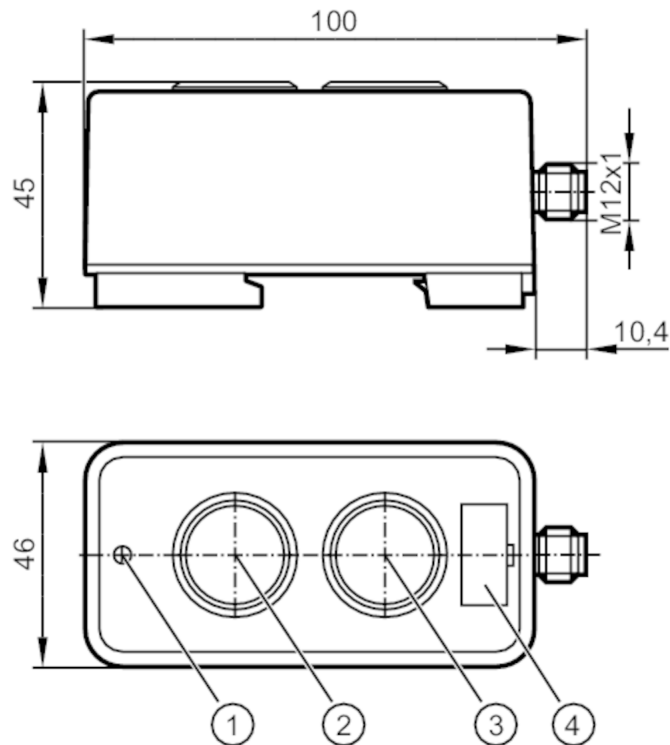

- 1 LED
- 2 trykknapp 2 / LED 2
- 3 trykknapp 1 / LED 1
- 4 panel for merking



Applikasjon		
Applikasjon	feltinstallasjon	
Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i	[mA]	55,00
Innganger		
Sensortilførsel av inngangene	AS-i	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 62026-2	
AS-i klassifisering		
ASi-i versjon	2.11; 3.0	
Utvidet adresseringsmodus	ja	
AS-i masterprofil	M2; M3; M4	
AS-i profil	S-7.A.E	
AS-i I/O-konfigurasjon	[hex]	7



AS-Interface opplyst trykknappmodul

AS-i Module 2BI 2LO RD/GR

AS-I ID-kode	[hex]	A.E				
AS-i sertifikat		133801				
Tilordning av databiter		data bit	D0	D1	D2	D3
		LED 1	DO-0	-	-	-
		LED 2	-	DO-1	-	-
		trykknapp 1	DI-0	-	-	-
		trykknapp 2	-	DI-1	-	-

Mekaniske data

Vekt	[g]	133,00
Type montering		montering på DIN-skinne
Dimensjoner	[mm]	89,60 x 46,00 x 45,00
Materialer		PA

Displayer/driftselementer

Display	drift	LED, grønn
	feil	LED, rød
Driftselementer	2	fritt programmerbare bakgrunnsbelyste funksjonstaster

Elektrisk tilkobling

Modultilkobling	M12
-----------------	-----

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling



1	AS-i +
3	AS-i -