


AS-i fiberoptisk repeater

SmartL25 AS-i FO-Repeater

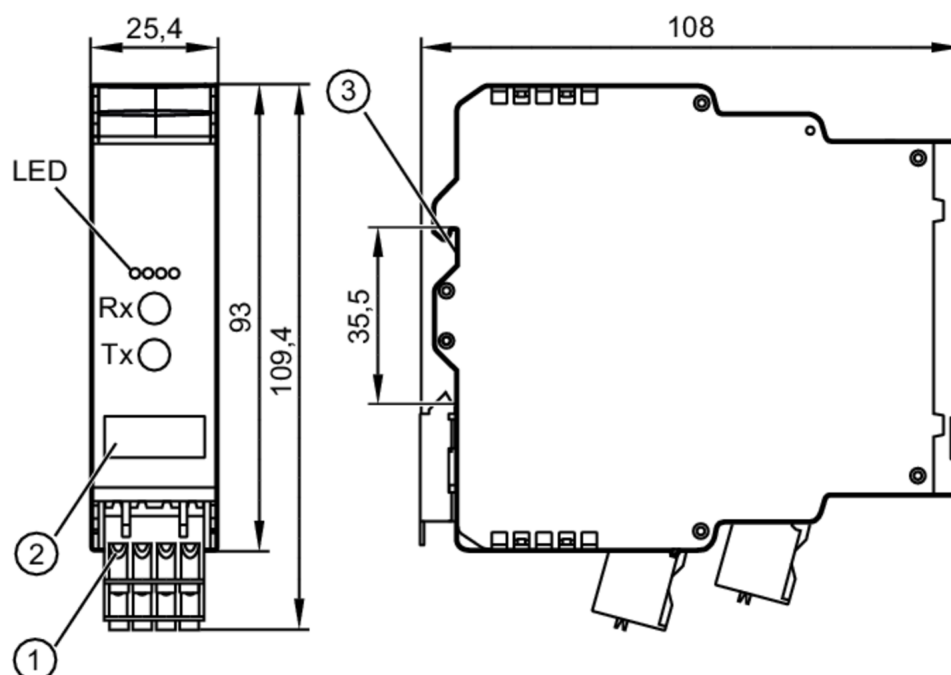

- 1 støpsel med koblingsklemmeforbindelse
 2 panel for merking
 3 montering på DIN-skinne



Applikasjon

Applikasjon	Forlengelse av AS-i-nettverket via fiberoptikk til maks. 3200 m
-------------	---

Elektriske data

Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	60,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...75,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00; (ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet [m]	2 000,00
Beskyttelse	IP 20
Grad av tilsmussing_	2,00

Tester/godkjenninger



EMC	EN 62026-2	
UI godkjenning	Ta	-25...70 °C
	Kapslingstype	IP20
	strømforsyning	Low Voltage / Limited Energy
	Filnummer UL	E205959



AS-i fiberoptisk repeater

SmartL25 AS-i FO-Repeater

Mekaniske data		
Vekt	[g]	162,50
Type montering		montering på DIN-skinne
Materialer		PA 6,6
Displayer/driftselementer		
Display	drift	1 x LED, grønn
Tilbehør		
Varer som leveres		COMBICON kontakter
Merknader		
Merknader	Det er nødvendig med en ekstra AS-i-strømforsyning for å ta den i bruk.	
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
Tilkobling		

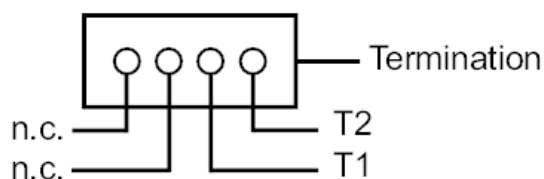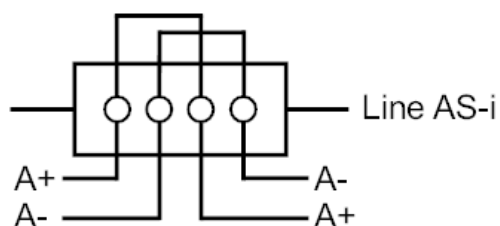

A+	AS-i +
A-	AS-i -
T1	Lenke for bussavslutning
T2	Lenke for bussavslutning