

AC5001




Underdel av AS-interface-modul

ASI-MODUL-UNTERTEIL PG

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5101

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

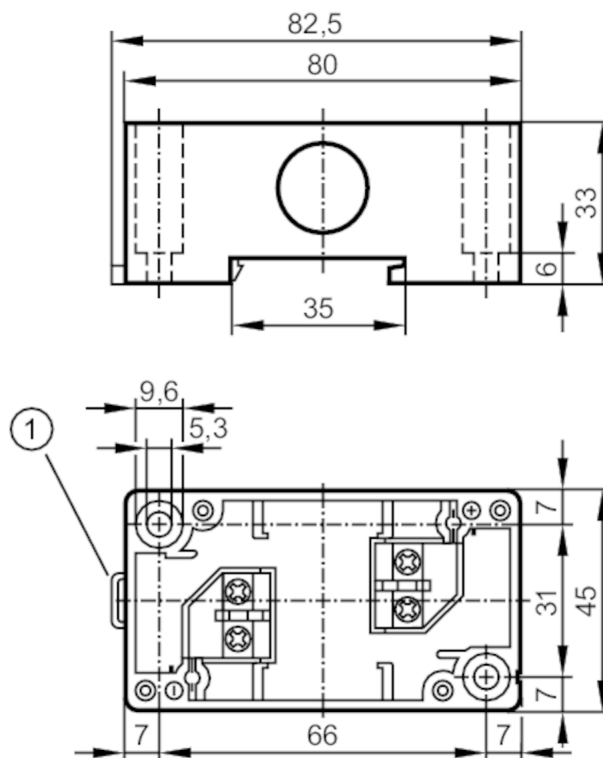

1 låsebolt

Elektriske data

Driftsspenning [V] 26,50...31,60 DC

Utganger

Elektrisk design AS-i
Kontaktklassifisering < 4 A

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...85,00
Beskyttelse IP 65

Mekaniske data

Type montering montering på DIN-skinne og panel
Dimensjoner [mm] 45,00 x 82,50 x 33,00
Materialer PBT

Merknader

Merknader kabelporter for opptil 4 skrueforbindelser for alle typer av T- eller tverrgående forgreninger
Antall i forpakning 1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: ...2,5 mm²