


AC5010



Underdel av AS-interface-modul

EMS-Base FC Addressing socket

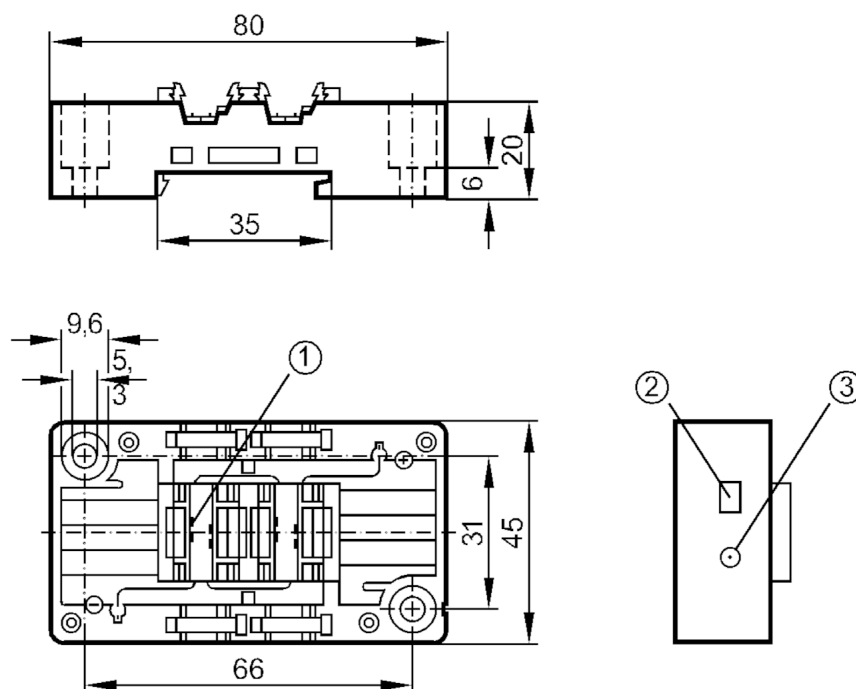

- | | |
|---|-------------------|
| 1 | kontaktpinner |
| 2 | panel for merking |
| 3 | adresseringsuttak |



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
----------------	-----	------------------

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Kontaktklassificering	< 2 A

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67; (avhengig av bruk for overdelen: IP 20 / IP 65 / IP 67)

AS-i klassifisering

AS-i-adressering	adresseringsuttak
------------------	-------------------

Mekaniske data

Vekt	[g]	59,50
Type montering		montering på DIN-skinne og panel
Dimensjoner	[mm]	45,00 x 80,00 x 20,00
Materialer		PBT

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner i moduloverdel:

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: