




Underdel av AS-interface-modul

EEMS-Base FC Addressing socket

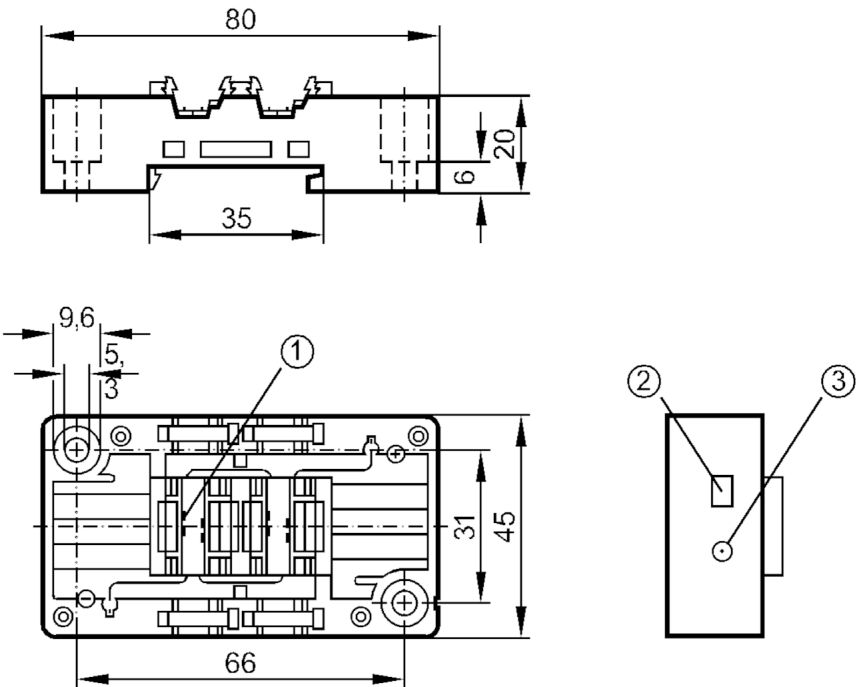

- 1 kontaktpinner
- 2 panel for merking
- 3 adresseringsuttak



Elektriske data		
Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Ekstra spenningsforsyning	[V]	24,00 DC
Utganger		
Elektrisk design		AS-i
Kontaktklassifisering		< 2 A
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67; (avhengig av bruk for overdelen: IP 20 / IP 65 / IP 67)
AS-i klassifisering		
AS-i-adressering		adresseringsuttak
Mekaniske data		
Vekt	[g]	61,00
Type montering		montering på DIN-skinne og panel
Dimensjoner	[mm]	45,00 x 80,00 x 20,00
Materialer		PBT
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
kontaktpinner i moduloverdel:		
hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel:		