

AC5012




Underdel av AS-interface-modul

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5014

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

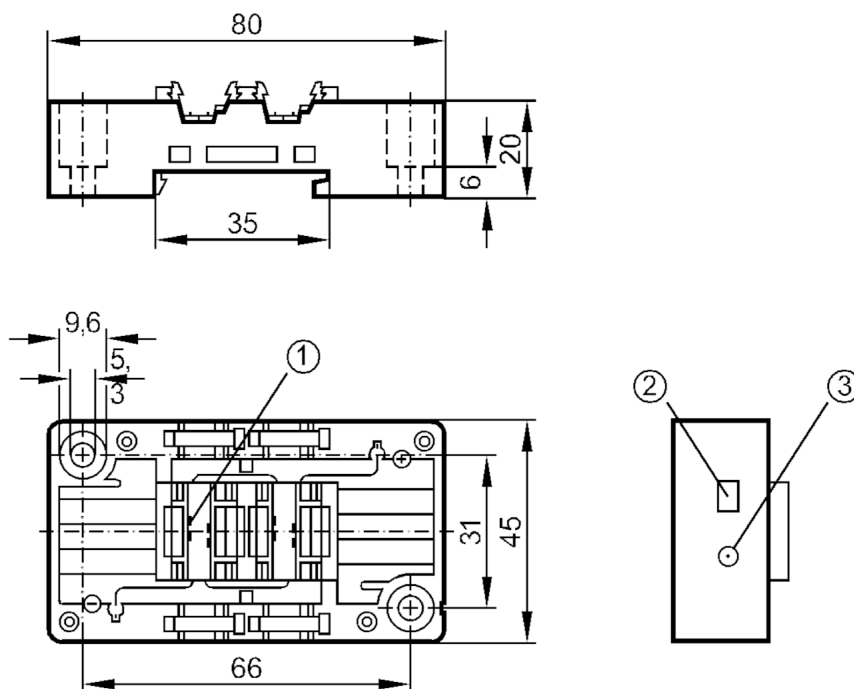

- 1 kontaktpinner
- 2 panel for merking
- 3 adresseringsuttak



Elektriske data

Driftsspenning [V] 26,50...31,60 DC

Utganger

Elektrisk design AS-i

Kontaktklassifisering < 2 A

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...85,00

Beskyttelse IP 67; (avhengig av bruk for overdelen: IP 20 / IP 65 / IP 67)

AS-i klassifisering

AS-i-adressering adresseringsuttak

Mekaniske data

Type montering montering på DIN-skinne og panel

Dimensjoner [mm] 45,00 x 80,00 x 20,00

Materialer PBT; rustfritt stål (1.4305 / 303)

Merknader

Antall i forpakning 1,00 stk.

AC5012



Underdel av AS-interface-modul

EMS-Base FC Addr.-socket V2A

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner i moduloverdel:

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: