

AC5013




Underdel av AS-interface-modul

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5015

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

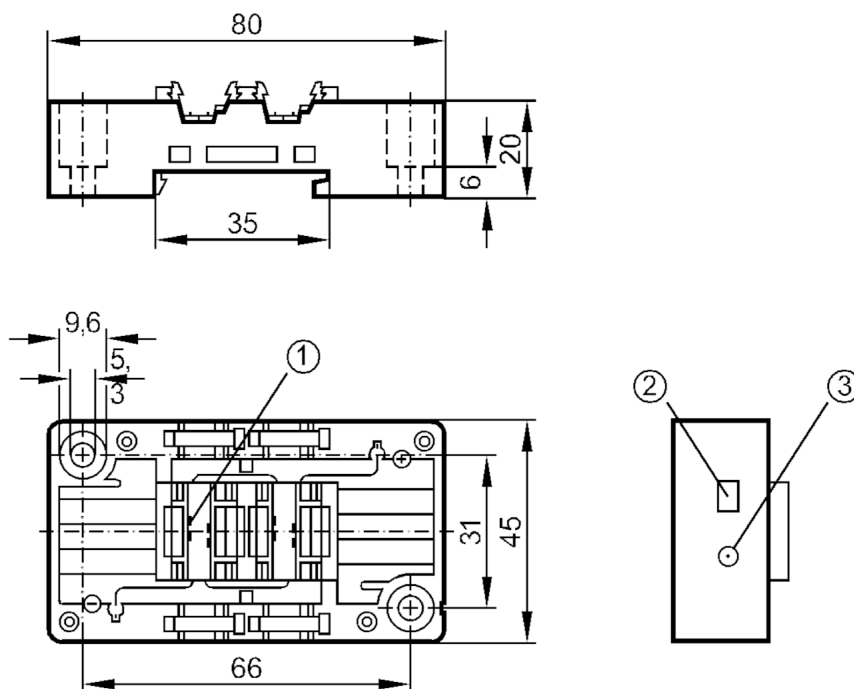

- 1 kontaktpinner
- 2 panel for merking
- 3 adresseringsuttak



Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Ekstra spenningsforsyning	[V]	24,00 DC

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Kontaktklassifisering	< 2 A

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 67; (avhengig av bruk for overdelen: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

AS-i klassifisering

AS-i-adressering	adresseringsuttak
------------------	-------------------

Mekaniske data

Type montering	montering på DIN-skinne og panel	
Dimensjoner	[mm]	45,00 x 80,00 x 20,00
Materialer	PBT; rustfritt stål (1.4305 / 303)	

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

AC5013



Underdel av AS-interface-modul

EEMS-Base FC Addr.-socket V2A

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner i moduloverdel:

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: