


Underdel av AS-interface-modul

EEMS-Base FC V2A

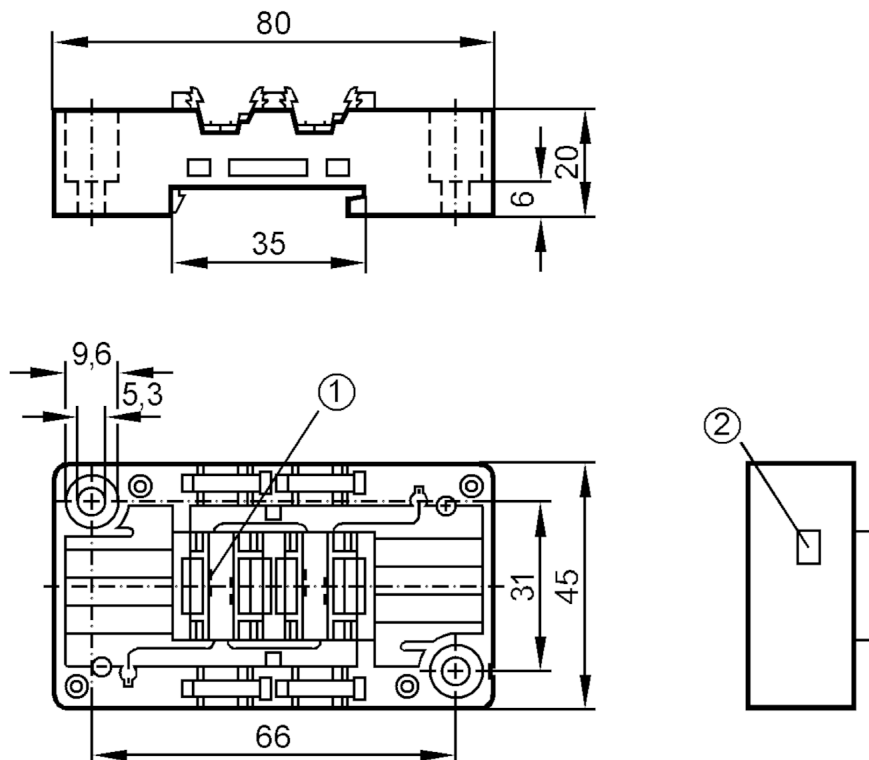

- 1 kontaktpinner
2 panel for merking

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Ekstra spenningsforsyning	[V]	24,00 DC

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Kontaktklassifisering	< 2 A

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse		IP 67; (avhengig av bruk for overdelen: IP 20 / IP 65 / IP 67)

Mekaniske data

Vekt	[g]	61,00
Type montering		montering på DIN-skinne og panel
Dimensjoner	[mm]	45,00 x 80,00 x 20,00
Materialer		PBT; rustfritt stål (1.4305 / 303)

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner i moduloverdel:

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: