




Underdel av AS-interface-modul

EEMS-Base FC Address.socket

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: AC5011

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

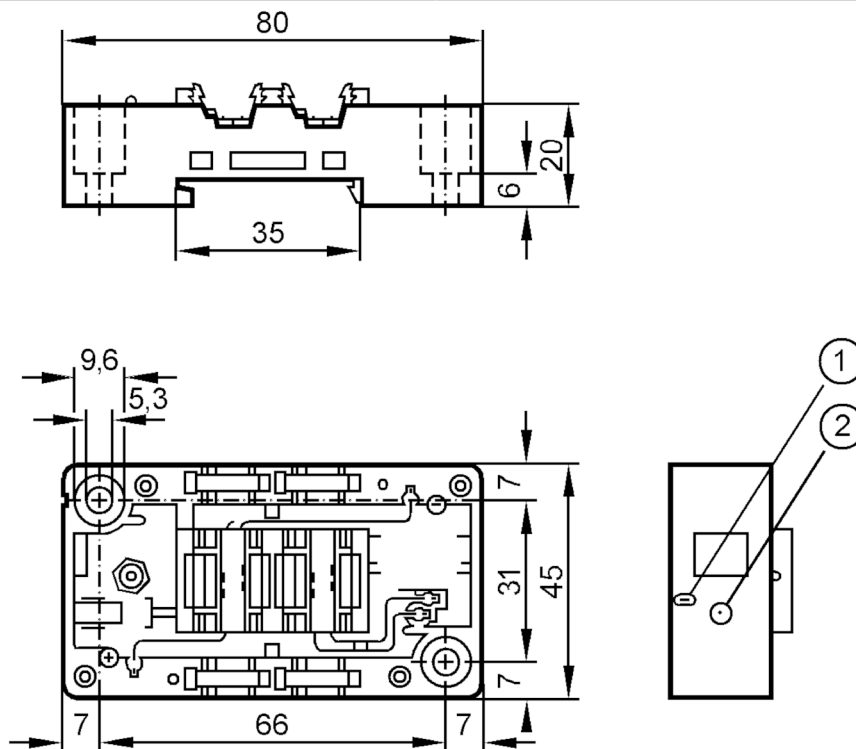

- 1 jordingskabel
2 adresseringsuttak

Elektriske data

Driftsspenning	[V]	26,50...31,60 DC
Ekstra spenningsforsyning	[V]	24,00 DC

Utganger

Elektrisk design	AS-i
Kontaktklassifisering	< 2 A

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...85,00
Beskyttelse	IP 67; (avhengig av bruk for overdelen: IP 20 / IP 65 / IP 67)	

AS-i klassifisering

AS-i-adressering	adresseringsuttak
------------------	-------------------

Mekaniske data

Hus		hus for DIN-skinnemontering
Dimensjoner	[mm]	45,00 x 80,00 x 20,00
Materialer		PBT

Merknader

Merknader	anbefalt bøsning for jordingskabel: A 2,8 x 0,5 DIN 46247 Modulunderdel kan brukes sammen med overdel der M12-kontaktens pinne 5 er tilkoblet funksjonell jording.
-----------	---

AC5023



Underdel av AS-interface-modul

EEMS-Base FC Address.socket

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

kontaktpinner i moduloverdel:

hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: