


AC5101



Underdel av AS-interface-modul

EMS-BASE RC ST

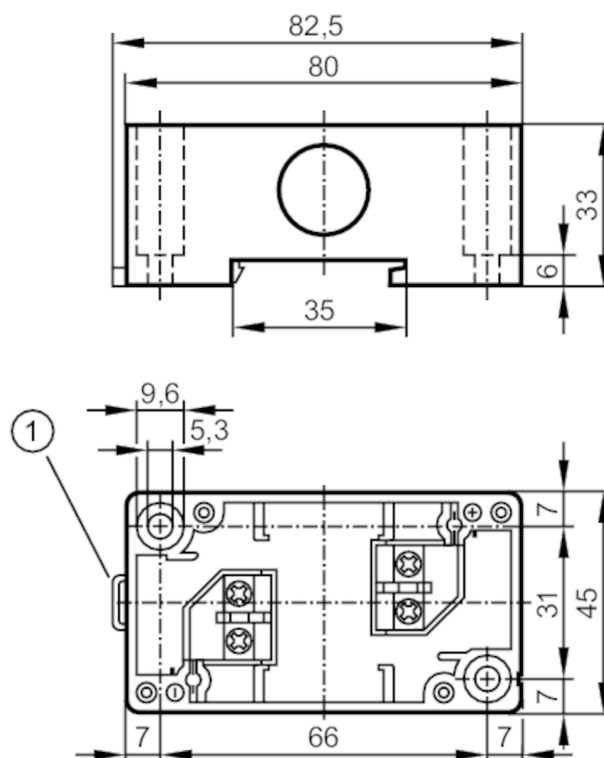

1 låsebolt

Elektriske data

Driftsspenning [V] 26,50...31,60 DC

Utganger

Elektrisk design AS-i

Kontaktklassificering < 4 A

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -25,00...85,00

Beskyttelse IP 65

Mekaniske data

Vekt [g] 70,50

Type montering montering på DIN-skinne og panel

Dimensjoner [mm] 45,00 x 82,50 x 33,00

Materialer PBT

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt) dekke:, for AS-i-modul, AC3000

innlegg for skrueterminal:, AC5007

Merknader

Merknader opptil 4 M20-kabelporter for alle typer av T- eller tverrgående forgreninger

For montering av DIN-skinne, trekk ut låsebolten ved hjelp av et egnet verktøy (f.eks. skrutrekker).

Antall i forpakning 1,00 stk.

AC5101



Underdel av AS-interface-modul

EMS-BASE RC ST

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: ...2,5 mm²