




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67

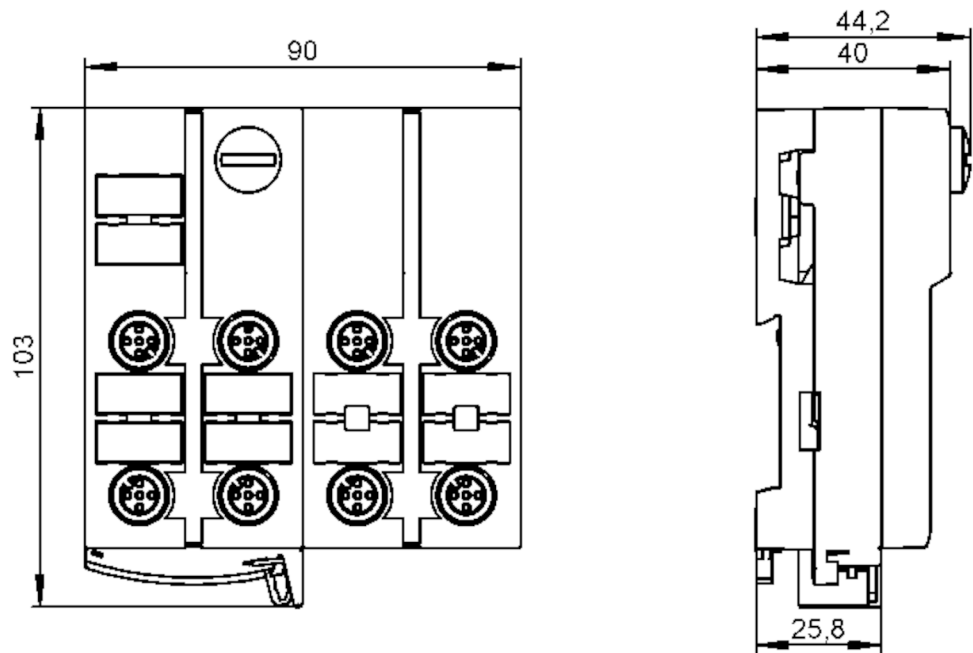

Applikasjon	
Applikasjon	feltinstallasjon
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	26,50...31,60 DC; ("forsyningsklasse 2" til cULus)
Maks. strømforbruk FRA AS-i [mA]	250,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	2,00
Integrert vaktbikkje	ja
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 4; Antall digitale utganger: 4
Innganger	
Antall digitale innganger	4
Input krets av digitale innganger	PNP
Sensortilførsel av inngangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18,00...30,00; (via flatkabel)
Maks. total merkestrøm fra innganger [mA]	200,00
Inngangsstrøm høy [mA]	6,00...10,00
Inngangsstrøm lav [mA]	0,00...2,00
Koblingsnivå høyt [V]	> 11,00
Digitale innganger beskyttet mot kortslutning	ja

ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67

ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — Vi forbeholder oss retten til å foreta tekniske endringer uten forvarsel. — NO-NO — AC5209-01 — 24.01.2024 — 




AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67

Merknader	
Merknader	Inn- og utganger må være galvanisk isolert.
	Ikke koble noen av de følgende punktene til et eksternt potensial:
	I-, I+, I1, I2, I3, I4
	Forbindelsene er elektrisk tilkoblet med AS-i-kabelen.
Antall i forpakning	1,00 stk.


Elektrisk tilkobling
hurtigmonteringsteknologi for AS-i-flatkabel: ; tre retninger mulig

Elektrisk tilkobling - Innganger
Koblinger: M12; koding: A

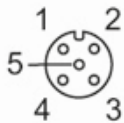

1	Innganger
2+4	Sensor forsyning L+
3	datainntasting shuntet internt
5	Sensor forsyning L-
	ikke brukt

Elektrisk tilkobling - Utganger
Tilkobling

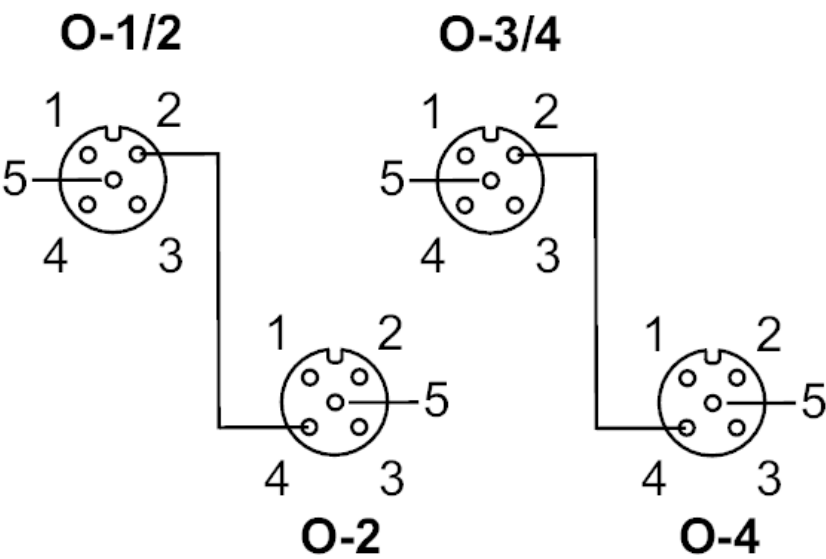



AS-Interface ClassicLine-modul med hurtigmonteringsteknologi

ClassicLine 4DI 4DO-Y IP67

Koblinger: M12

	Utganger
	Stikkontakter O-1/2
1	ikke brukt
2	Koblingsutgang 2
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 1
5	ikke brukt
	Stikkontakter O-2
1	ikke brukt
2	ikke brukt
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 2
5	ikke brukt
	Stikkontakter O-3/4
1	ikke brukt
2	Koblingsutgang 4
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 3
5	ikke brukt
	Stikkontakter O-4
1	ikke brukt
2	ikke brukt
3	ekstern spenning AUX -
4	Koblingsutgang 4