


ANT420



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF GBRWIDUS03

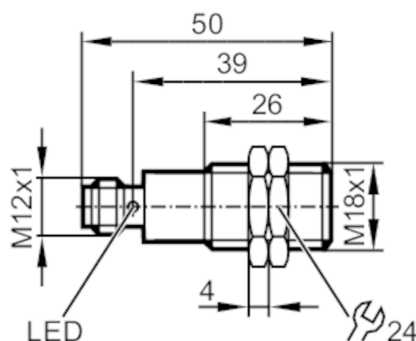

Applikasjon

Applikasjon	deteksjon av objekter på transportutstyr
Radiogodkjenning for	USA; Canada; EU/RED; Australia; Japan; Kina; Taiwan; India; Singapore; Ukraina
Merknad om radiogodkjenning	Listen over land som anvender det europeiske radioutstyrsdirektivet 2014/53/EU (RED) finner du under "Nedlastinger".

Elektriske data

Driftsspenning [V]	19,20...28,80 DC; (leveres kun via DTE10x-evalueringsenhet (i henhold til EN 60950-1))
Strømforbruk [mA]	< 50,00
Beskyttelsesklasse	III
Arbeidsfrekvens [MHz]	13,56
RFID standard	ISO 15693

Deteksjonsområde

Avstand skrive/lesehode foran [mm]	100,00
Avstand skrive/lesehode side [mm]	60,00
Avstand til ID-brikken [mm]	refereres til 30 mm myntbrikke : I-CODE SLI ≤ 16

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	DATA / DTE10x
-------------------------------	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67; IP 69K

Tester/godkjenninger

Støtmotstand	EN 60068-2-27	50 g 11 ms / 40 g (6 ms, kontinuerlig)
Vibrasjonsmotstand	EN 60068-2-6	20 g 10...2000 Hz
MTTF [ANN]		509,62

Mekaniske data

Vekt [g]	109,60
Hus	syindrisk

ANT420



RFID-lese-/skrivehode HF

DTRHF GBRWIDUS03

Montering	kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm]	M18 x 1,00 / L = 50,00
Gjengetegnelse	M18 x 1,00
Materialer	hus: rustfritt stål;; Beskyttende deksler: PPS; LED-vindu: PEI

Displayer/driftselementer

Display	drift	1 x LED, grønn
	brikkekommunikasjon	1 x LED, gul

Tilbehør

Varer som leveres	mutt 2 x M18 x 1
-------------------	------------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

Koblinger: 1 x M12; koding: A



Tilkobling

