


ANT960

RFID UHF-antenne

DTRUHFA_AERWKOTN04

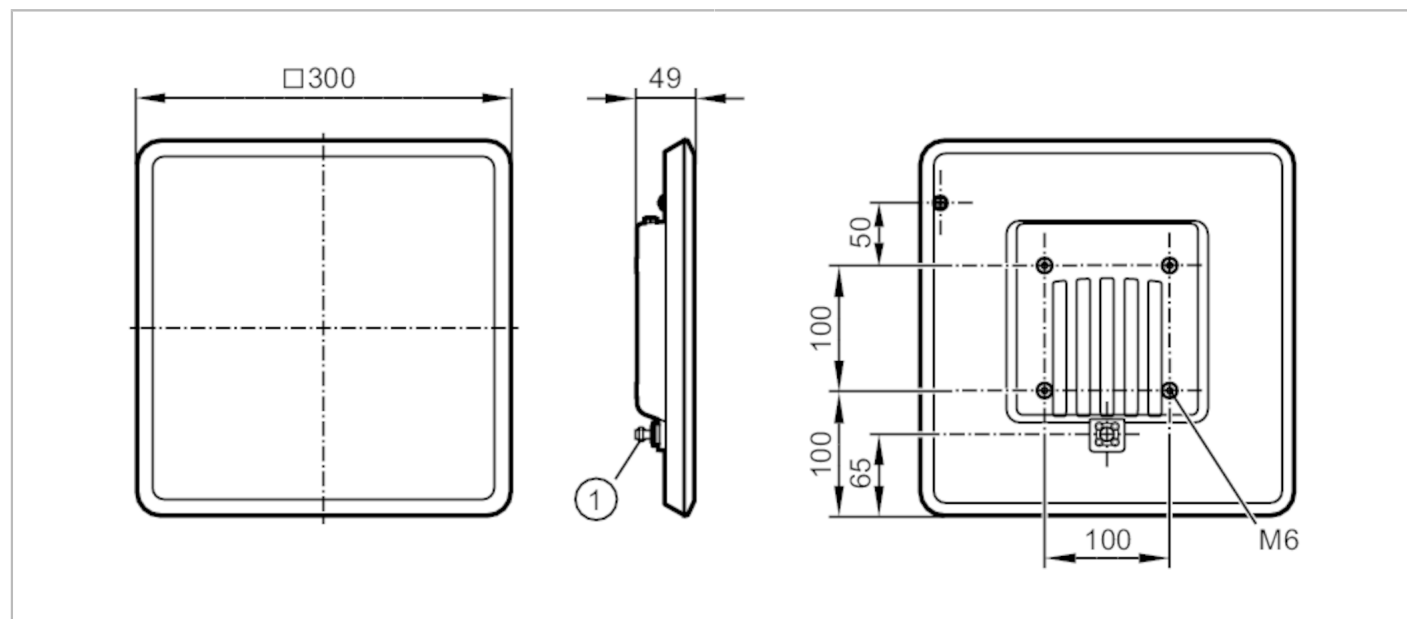

Elektriske data

Maks. inngangsstrøm	[mW]	1 000,00
Arbeidsfrekvens	[MHz]	902...928 (FCC)
Antennetilkoblinger		1; (TNC-kontakt)
Polarisasjon		sirkulær
Overføringsstrøm ERP	[mW]	3 981,00
Antennevinning	[dB]	8,50
Impedans	[Ω]	50,00

Deteksjonsområde

Åpningsvinkel	[°]	65,00
---------------	-----	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-40,00...70,00
Lagringstemperatur	[°C]	-40,00...85,00
Beskyttelse		IP 67

Mekaniske data

Vekt	[g]	2 406,50
Hus		rektangulær
Dimensjoner	[mm]	300,00 x 300,00 x 79,00
Materialer		hus: aluminium; TNC-kontakt: messing/PTFE; Beskyttende deksler: plast;

Merknader

Antall i forpakning		1,00 stk.
---------------------	--	-----------