




PWM til analog signalomformer

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

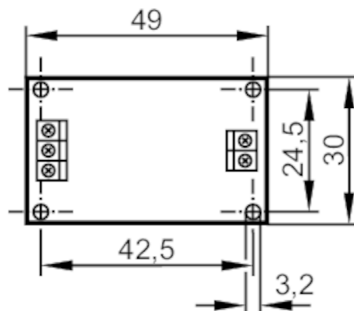

Applikasjon

Design

PCB modul

Elektriske data

Driftsspenning [V]

24,00...30,00 DC

Strømforbruk [mA]

< 20,00

Beskyttelse mot omvendt polaritet

ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall analoge utganger: 1

Innganger

Antall PWM-innganger

1

PWM-frekvensinnganger [Hz]

122; (24 V DC PWM signal)

Utganger

Antall analoge utganger

1

Analog spenningsutgang [V]

0,00...5,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]

-40,00...85,00

Mekaniske data

Vekt [g]

37,00

Dimensjoner [mm]

49,00 x 30,00 x 15,00

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler: 2,5 mm²

Inngang

rød +24 V DC
 svart PWM IN
 blå GND

Utgang

svart 0-5 V
 blå GND



PWM til analog signalomformer

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

Diagrammer og grafer

