




PWM til analog signalomformer

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

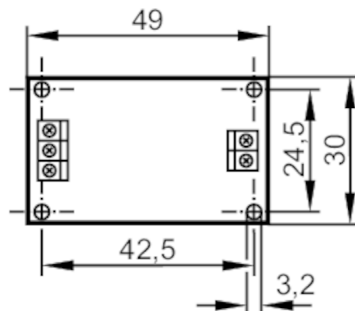

Applikasjon	
Design	PCB modul
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	24,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA]	< 20,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 1
Innganger	
Antall PWM-innganger	1
PWM-frekvensinnganger [Hz]	122; (24 V DC PWM signal)
Utganger	
Antall analoge utganger	1
Analog spenningsutgang [V]	0,00...10,00
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-40,00...85,00
Mekaniske data	
Vekt [g]	37,00
Dimensjoner [mm]	49,00 x 30,00 x 15,00
Merknader	
Antall i forpakning	1,00 stk.
Elektrisk tilkobling	
skrueterminaler: 2,5 mm ²	
Inngang	
rød	+24 V DC
svart	PWM IN
blå	GND
Utgang	
svart	0-10 V
blå	GND



PWM til analog signalomformer

R360/PWM-ANALOG-MODULE/PCB

Diagrammer og grafer

