




I/O-moduler for mobile maskiner

R360/MODULE/PWM/4...20mA

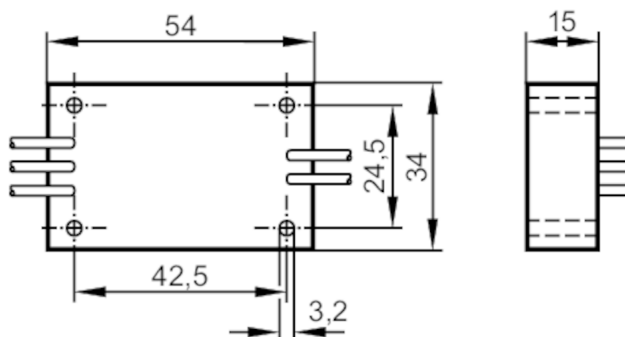

Applikasjon

Design

husmodul

Elektriske data

Driftsspenning [V]

19,20...28,80 DC

Strømforbruk [mA]

< 30,00

Beskyttelse mot omvendt polaritet

ja

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger

Antall analoge utganger: 1

Innganger

Antall PWM-innganger

1; (24 V DC $\pm$ 20 % PWM signal)

PWM-frekvensinnganger [Hz]

122

Utganger

Antall analoge utganger

1

Analog strømutfgang [mA]

4,00...20,00

Maks. last [Ω]

600,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [$^{\circ}$ C]

-40,00...85,00

Merknad om omgivelsestemperatur

kabler bøyde seg -5...105 $^{\circ}$ Ckabler i ro -30...105 $^{\circ}$ C

Beskyttelse

IP 67

Mekaniske data

Vekt [g]

72,00

Dimensjoner [mm]

54,00 x 34,00 x 15,00

Materialer

polyamid glassfiberforsterket

Merknader

Antall i forpakning

1,00 stk.



I/O-moduler for mobile maskiner

R360/MODULE/PWM/4...20mA

Elektrisk tilkobling

Kabel: 0,28 m; / Kjerneender med trådendehylser

Inngang

rød	+24 V DC
svart	PWM IN
blå	GND

Utgang

svart	4...20 mA
blå	GND

Diagrammer og grafer

