



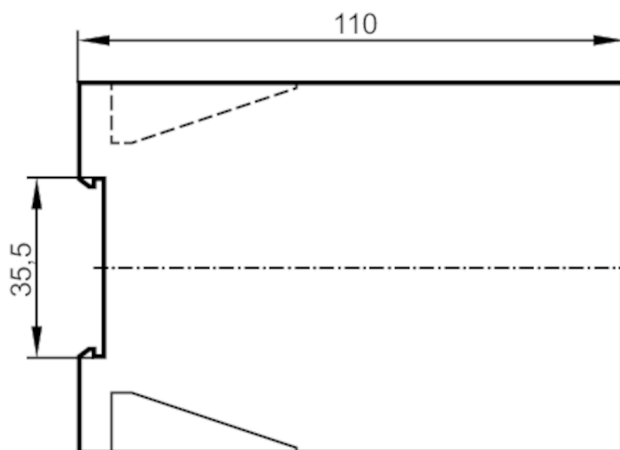

Evalueringsenhet for forskyvningsovervåking

C230/230VAC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

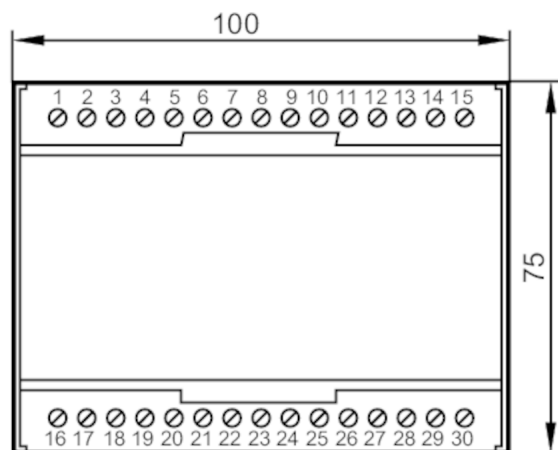

Produktegenskaper

Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon
Dimensjoner [mm]	75,00 x 100,00 x 110,00

Applikasjon

Applikasjon	Overvåker båndet med to sensorer vedrørende feilinnstilling. Begge sensorene er ved enden av lagerautomaten.; forskyvningsovervåking for lagerautomater for å forhindre båndslitasje og påfølgende skader
-------------	---

Elektriske data

Nominell spenning AC [V]	< 230,00
Nominell spenning DC [V]	24,00
Nominell spenningstoleranse [%]	10,00
Nominell spenningstoleranse 2 [%]	10,00
Nominell frekvens AC [Hz]	47,00...63,00
Ekstra energi for sensorer DC [V]	24,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall reléutganger: 2
------------------------------	------------------------

Utganger

Antall reléutganger	2
Kontaktklassifisering	6 A / 1000 VA / 250 V AC

Programvare / programmering

Justering av koblingspunkt	potensiometer
----------------------------	---------------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...50,00
Beskyttelse	IP 40
Beskyttelsesterminaler	IP 20



Evalueringsenhet for forskyvningsovervåking

C230/230VAC

Mekaniske data		
Vekt	[g]	624,00
Hus		hus for DIN-skinnemontering
Dimensjoner	[mm]	75,00 x 100,00 x 110,00
Materialer		plast
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	2 x LED, rød
	inngangssignal	4 x LED, grønn
	feil	4 x LED, rød
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...2.5 mm²		
Tilkobling		

