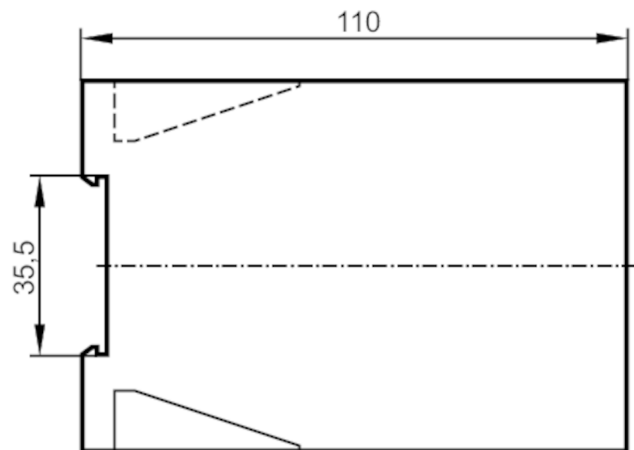
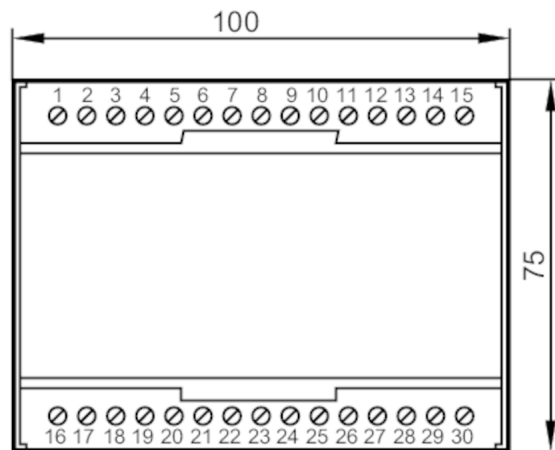


Evalueringsenhet for hastighetsovervåking

D100/230VAC/3-CHANNEL

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring


Produktegenskaper

Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon
Dimensjoner [mm]	75,00 x 100,00 x 110,00

Applikasjon

Applikasjon	evaluering av pulsssekvenser når det gjelder å oppnå en minste rotasjonshastighet i anlegg; sentrifuger; agitatorer
-------------	---

Elektriske data

Nominell spenning AC [V]	< 230,00
Nominell spenning DC [V]	24,00
Nominell spenningstoleranse [%]	10,00
Nominell spenningstoleranse 2 [%]	10,00
Nominell frekvens AC [Hz]	50,00...60,00
Ekstra energi for sensorer DC [V]	24,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall reléutganger: 3
------------------------------	------------------------

Utganger

Antall reléutganger	3
Kontaktklassifisering	4 A / 250 V AC (30 V DC)

Måle - / innstillingsområde

Innstillingsområde [Imp/min]	50,00...500,00
------------------------------	----------------

Nøyaktighet/avvik

Hysteres [X01]	< 5,00
Repeterbarhet [X01]	< 5,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0,00...55,00
---------------------------	--------------



Evalueringsenhet for hastighetsovervåking

D100/230VAC/3-CHANNEL

Beskyttelse	IP 40	
Beskyttelsesterminaler	IP 20	
Mekaniske data		
Hus	hus for DIN-skinnemontering	
Dimensjoner [mm]	75,00 x 100,00 x 110,00	
Materialer	plast	
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, grønn
	drift	1 x LED, grønn
Merknader		
Merknader	*) spesialdesign	
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...2.5 mm²		
Tilkobling		