


Elektronisk automatsikring

Fuse/Standard/24VDC/2x2A

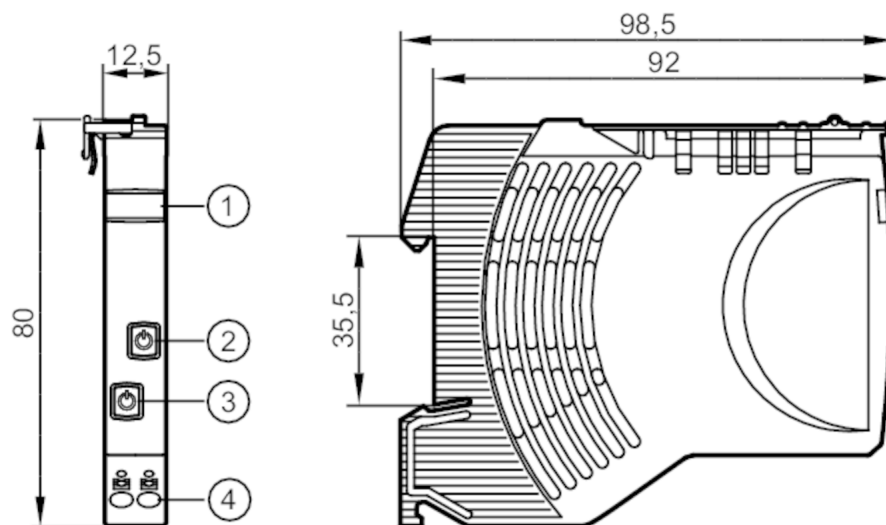

- 1 panel for merking
- 2 trykknapp av/på/tilbakestilling status LED 2
- 3 trykknapp av/på/tilbakestilling status LED 1
- 4 push-in-terminaler Utganger 1/2



Elektriske data

Driftsspenning [V]	til SELV/PELV ; "forsyningsklasse 2" ifølge UR	
Nominell spenning DC [V]	24,00	
Inngangsspenning DC [V]	19,20...30,00	
Beskyttelsesklasse	III	
Nettsvikt-bufiringstid (nominell spenning 24 V DC) [ms]	10,00	
Hvilestrøm [mA]	8,00	
Antall kanaler	2	
Nominell strøm [A]	2,00	
Nominell strøm (Fail Safe Element) [A]	2,00	

Utganger

Lastkapasitet, total [mF]	10,00
---------------------------	-------

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...70,00
Beskyttelse	IP 20; (på forsiden)
Grad av tilsmussing_	2,00

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-3	stråling av interferens
	EN 61000-6-2	immunitet

Mekaniske data

Vekt [g]	70,00
----------	-------



Elektronisk automatsikring

Fuse/Standard/24VDC/2x2A

Dimensjoner [mm] 80,00 x 12,50 x 98,50

Displayer/driftselementer


Display	Status	2 x LED, rød/grønn/oransje
Driftselementer	2 x	trykknapp

Elektrisk tilkobling

push-in-terminaler:


kontakt-arm/list:

Tilkobling

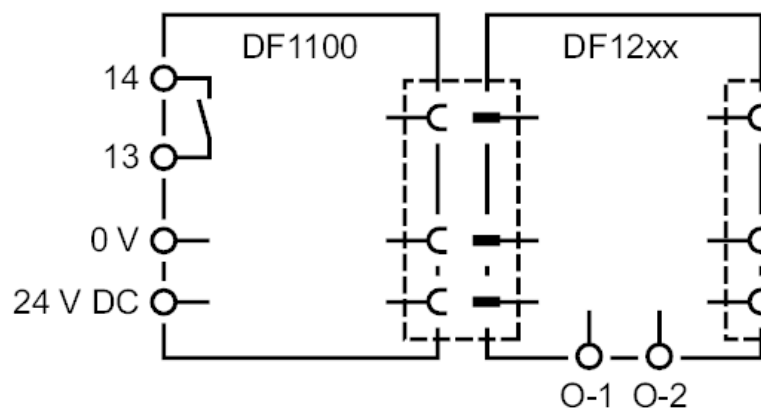

Diagrammer og grafer

utgangskaraktistikk

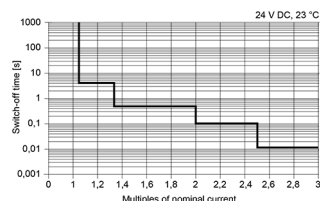

utløserkaraktistikk