


Fordelingsmodul for forsyningsspenning

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²

- 1 panel for marking
2 push-in-terminal 24 V DC

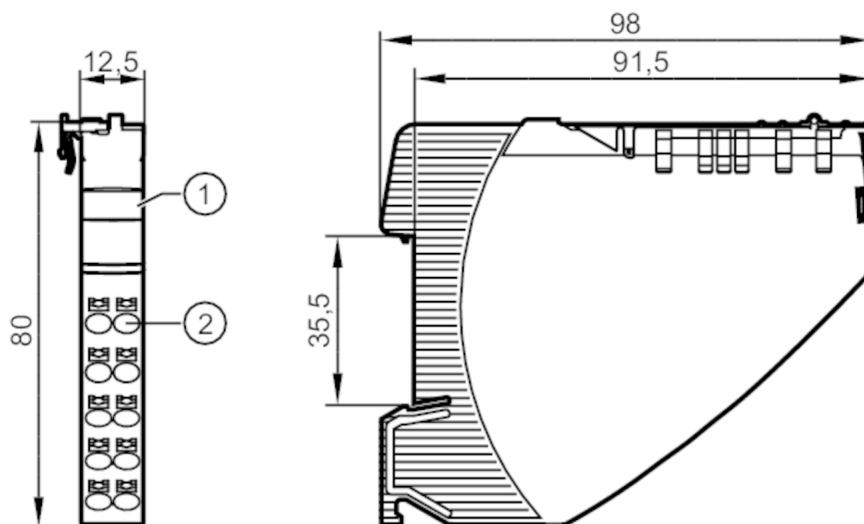

Applikasjon

Design potensiell modul 2 x 5 x 2,5 mm²

Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC
Nominell spenning DC [V]	24,00
Beskyttelsesklasse	III
Maks. lekkasjestrøm [A]	20,00

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Lagringstemperatur [°C]	-40,00...70,00
Beskyttelse	IP 20

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-3	stråling av interferens
	EN 61000-6-2	immunitet

Mekaniske data

Vekt [g]	64,80
Type montering	montering på DIN-skinne
Installasjonsinstruksjon	trådmontering mulig
Dimensjoner [mm]	80,00 x 12,50 x 98,50

Fordelingsmodul for forsyningsspenning

Pot.Module LOAD/2x5x 2.5mm²

Elektrisk tilkobling

push-in-terminaler:

Tilkobling

