




Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DI0101

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

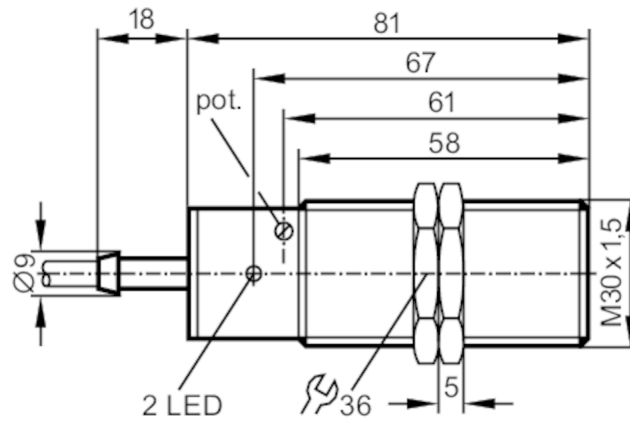

Produktegenskaper

Utgangsfunksjon		normalt åpen
Sensorrekkevidde	[mm]	10,00
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 81,00

Applikasjon

Applikasjon	enkel evaluering av roterende og lineær bevegelse med hensyn til underspeed; blokkere
-------------	---

Elektriske data

Nominell spenning AC	[M]	20,00...250,00
Nominell spenning DC	[M]	20,00...250,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet		nei

Utganger

Totalt antall utganger	1
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	6,50
Minimum belastningstrøm [mA]	6,00
Maks. lekkasjestrøm [mA]	1,5
Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC [mA]	250,00; (350 AC (...50 °C))
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	100,00
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA]	2 200,00
Beskyttelse mot kortslutning	nei
Overbelastningsbeskyttelse	nei



Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	10,00
Senseområde justerbar		nei
Måle - / innstillingsområde		
Innstillingsområde	[Imp/min]	50,00...3 000,00
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor		stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysteres	[X01]	10,00
Responstid		
Oppstartsforsinkelse	[s]	12,00
Maks. dempingfrekvens	[Imp/min]	4 000,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt		multiturn potensiometer
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse		IP 67
Mekaniske data		
Vekt	[g]	242,00
Montering		kan monteres innfelt
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 81,00
Gjengebetegnelse		M30 x 1,50
Materialer		messing spesielt belegg; PBT
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	50,00
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, grønn
Elektrisk tilkobling		
Sansefelthøyde		miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1; ≤ 2 A; hurtigvirkende
Merknader		
Merknader		Anbefaling Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning.



Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN

Elektrisk tilkobling

Kabel: 2 m, PVC; 2 x 0,5 mm²

Tilkobling



Merk miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 2 A (hurtigvirkende)

Lederfarger :

BN = brun

BU = blå