




## Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

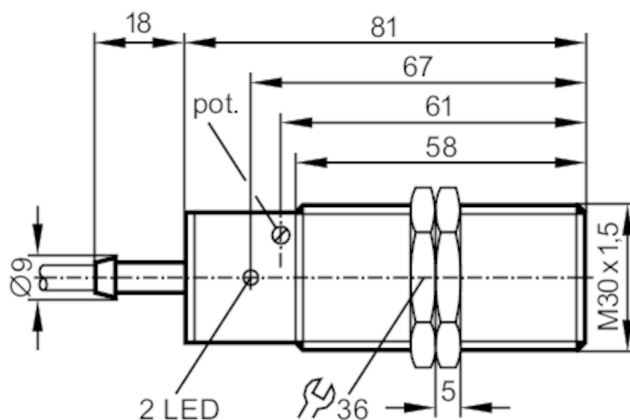

### Produktegenskaper

|                  |      |                        |
|------------------|------|------------------------|
| Utgangsfunksjon  |      | normalt åpen           |
| Sensorrekkevidde | [mm] | 10,00                  |
| Dimensjoner      | [mm] | M30 x 1,50 / L = 81,00 |

### Applikasjon

|             |                                                                                       |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Applikasjon | enkel evaluering av roterende og lineær bevegelse med hensyn til underspeed; blokkere |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|

### Elektriske data

|                                   |     |                |
|-----------------------------------|-----|----------------|
| Nominell spenning AC              | [V] | 20,00...250,00 |
| Nominell spenning DC              | [V] | 20,00...250,00 |
| Beskyttelse mot omvendt polaritet |     | nei            |

### Utganger

|                                               |      |                             |
|-----------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Totalt antall utganger                        |      | 1                           |
| Utgangsfunksjon                               |      | normalt åpen                |
| Maks. spenningsfall koblingsutgang DC         | [V]  | 6,50                        |
| Minimum belastningstrøm                       | [mA] | 6,00                        |
| Maks. lekkasjestrøm                           | [mA] | 1,5                         |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang AC   | [mA] | 250,00; (350 AC (...50 °C)) |
| Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC   | [mA] | 100,00                      |
| Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang | [mA] | 2 200,00                    |
| Beskyttelse mot kortslutning                  |      | nei                         |
| Overbelastningsbeskyttelse                    |      | nei                         |

### Deteksjonsområde


|                       |      |       |
|-----------------------|------|-------|
| Sensorrekkevidde      | [mm] | 10,00 |
| Senseområde justerbar |      | nei   |



## Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DIA2010-ZROA/50-3000 I/MIN/10M

| Måle - / innstillingsområde   |                                                                          |                                                                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Innstillingsområde            | [Imp/min]                                                                | 50,00...3 000,00                                                                     |
| Nøyaktighet/avvik             |                                                                          |                                                                                      |
| Korreksjonsfaktor             |                                                                          | stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30 |
| Hysteres                      | [X01]                                                                    | 10,00                                                                                |
| Responstid                    |                                                                          |                                                                                      |
| Oppstartsforsinkelse          | [s]                                                                      | 12,00                                                                                |
| Maks. dempingfrekvens         | [Imp/min]                                                                | 4 000,00                                                                             |
| Programvare / programmering   |                                                                          |                                                                                      |
| Justering av koblingspunkt    | multiturn potensiometer                                                  |                                                                                      |
| Driftsforhold                 |                                                                          |                                                                                      |
| Omgivelsestemperatur          | [°C]                                                                     | -25,00...80,00                                                                       |
| Beskyttelse                   | IP 67                                                                    |                                                                                      |
| Mekaniske data                |                                                                          |                                                                                      |
| Montering                     | kan monteres innfelt                                                     |                                                                                      |
| Dimensjoner                   | [mm]                                                                     | M30 x 1,50 / L = 81,00                                                               |
| Gjengebetegnelse              | M30 x 1,50                                                               |                                                                                      |
| Materialer                    | messing spesielt belegg; PBT                                             |                                                                                      |
| Tiltrekkingsmoment            | [Nm]                                                                     | 50,00                                                                                |
| Displayer/driftselementer     |                                                                          |                                                                                      |
| Display                       | koblingsstatus                                                           | 1 x LED, grønn                                                                       |
| Merknader                     |                                                                          |                                                                                      |
| Merknader                     | Anbefaling Kontroller at enheten fungerer sikkert etter en kortslutning. |                                                                                      |
| Elektrisk tilkobling          |                                                                          |                                                                                      |
| Kabel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |                                                                          |                                                                                      |
| Tilkobling                    |                                                                          |                                                                                      |

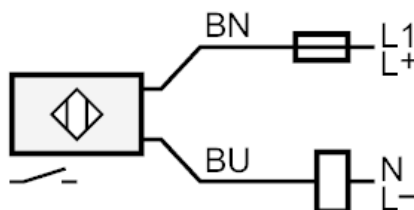

Merk miniatyr sikring til IEC60127-2 ark 1 ≤ 2 A (hurtigvirkende)  
 Lederfarger :  
 BN = brun  
 BU = blå