


Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

utfasingsartikkel

Alternative artikler: DI5023 + E30436

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

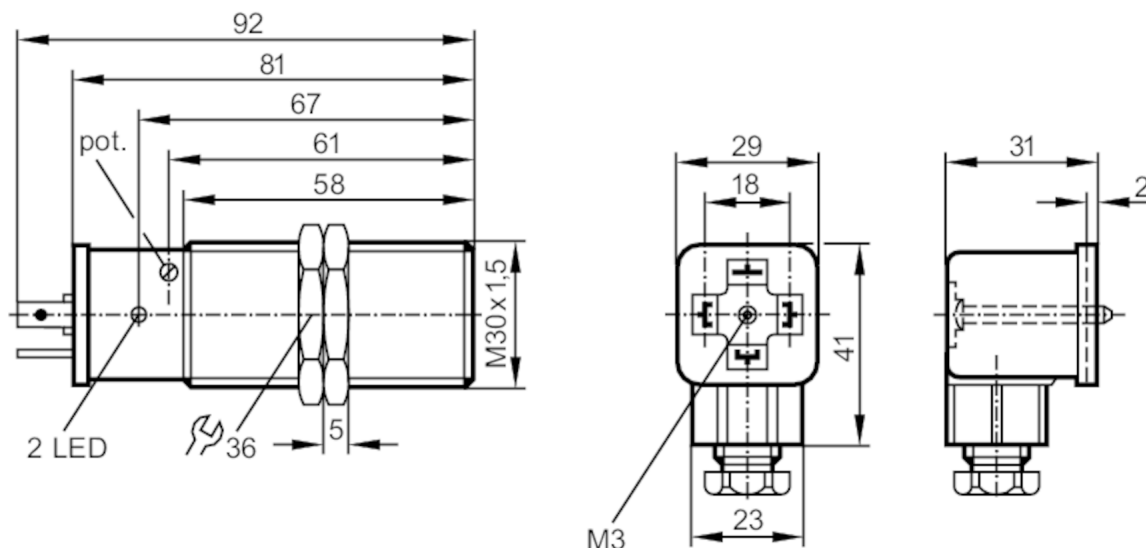

Produkttegenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	10,00
Hus	gjenget type
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 81,00

Applikasjon

Applikasjon	enkel evaluering av roterende og lineær bevegelse med hensyn til underspeed; blokkere
-------------	---

Elektriske data

Nominell spenning DC [V]	10,00...36,00
Strømforbruk [mA]	< 15,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger

Totalt antall utganger	1
Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	2,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA]	250,00



Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE


Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Deteksjonsområde	
Sensorrekkevidde [mm]	10,00
Senseområde justerbar	nei
Måle - / innstillingsområde	
Innstillingsområde [Imp/min]	5,00...300,00
Nøyaktighet/avvik	
Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30
Hysteresis [X01]	10,00
Responstid	
Oppstartsforsinkelse [s]	5,00
Maks. dempingfrekvens [Imp/min]	15 000,00
Programvare / programmering	
Justering av koblingspunkt	multiturn potensiometer
Driftsforhold	
Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67
Tester/godkjenninger	
MTTF [ANN]	905,00
Mekaniske data	
Vekt [g]	202,00
Hus	gjenget type
Montering	kan monteres innfelt
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 81,00
Gjengetegnelse	M30 x 1,50
Materialer	messing spesielt belegg; PBT
Tiltrekkingsmoment [Nm]	50,00
Displayer/driftselementer	
Display	koblingsstatus 1 x LED, grønn
Tilbehør	
Varer som leveres	ventilplugg type A:, DIN EN 175301-803

Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DIA3010-ZPKG/SS-000-K/5S AUE

Elektrisk tilkobling

Tilkobling

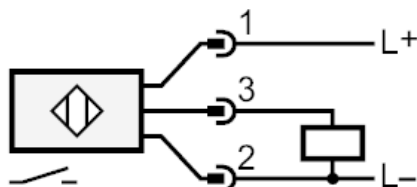

Koblinger: 1 x SS plug-and-socket-tilkobling