


Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DI5004

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

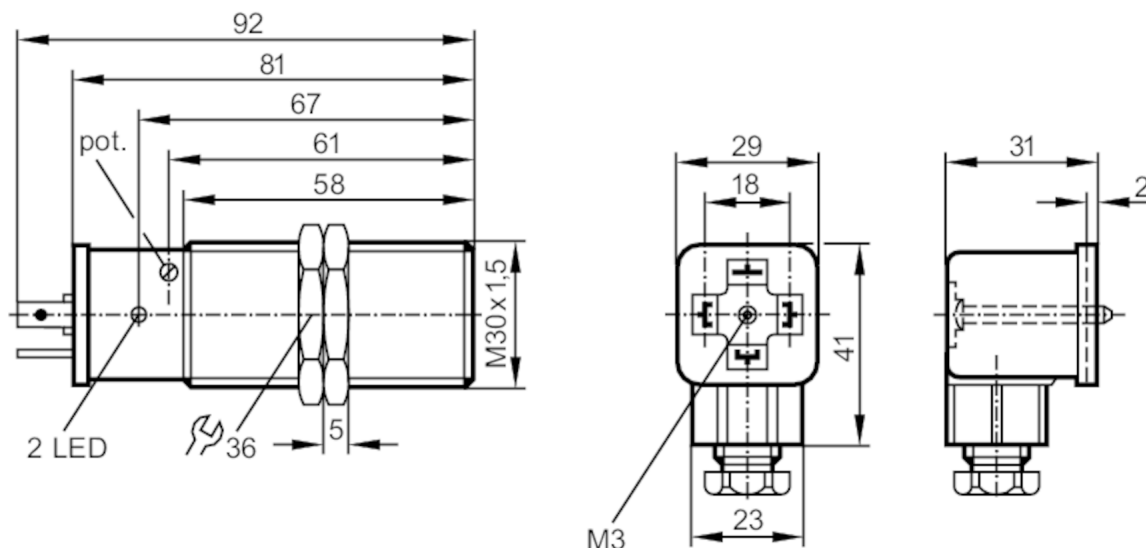

Produktgenskaper

Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Sensorrekkevidde [mm]	10,00
Dimensjoner [mm]	M30 x 1,50 / L = 81,00

Applikasjon

Applikasjon	enkel evaluering av roterende og lineær bevegelse med hensyn til underspeed; blokkere
-------------	---

Elektriske data

Nominell spenning DC [V]	10,00...36,00
Strømforbruk [mA]	< 3,00
Beskyttelse mot omvendt polaritet	ja

Utganger


Totalt antall utganger	1
Elektrisk design	PNP
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. spenningsfall koblingsutgang DC [V]	1,50
Permanent strømstyrke for koblingsutgang DC [mA]	250,00
Kortsiktig nåværende vurdering av bytteutgang [mA]	250,00
Beskyttelse mot kortslutning	ja



Kompakt evalueringsenhet for hastighetsovervåking

DIA3010-ZPKG/SS-000-K

Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Deteksjonsområde		
Sensorrekkevidde	[mm]	10,00
Senseområde justerbar	nei	
Måle - / innstillingsområde		
Innstillingsområde	[Imp/min]	3,00...300,00
Nøyaktighet/avvik		
Korreksjonsfaktor	stål:: 1,00 / rustfritt stål:: 0,70 / messing: 0,50 / aluminium: 0,40 / kobber: 0,30	
Hysteresis	[X01]	15,00
Responstid		
Oppstartsforsinkelse	[s]	15,00
Maks. dempingfrekvens	[Imp/min]	15 000,00
Programvare / programmering		
Justering av koblingspunkt	multiturn potensiometer	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...80,00
Beskyttelse	IP 67	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60947-5-2	
Mekaniske data		
Montering	kan monteres innfelt	
Dimensjoner	[mm]	M30 x 1,50 / L = 81,00
Gjengebetegnelse	M30 x 1,50	
Materialer	messing spesielt belegg; PBT	
Tiltrekkingsmoment	[Nm]	50,00
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	1 x LED, grønn
Elektrisk tilkobling		
Tilkobling		

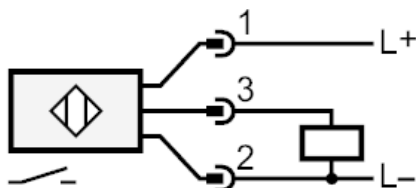

Koblinger: 1 x SS plug-and-socket-tilkobling