


## Svitsjeforsterkere

N605/110VAC/0,8A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DN1020

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

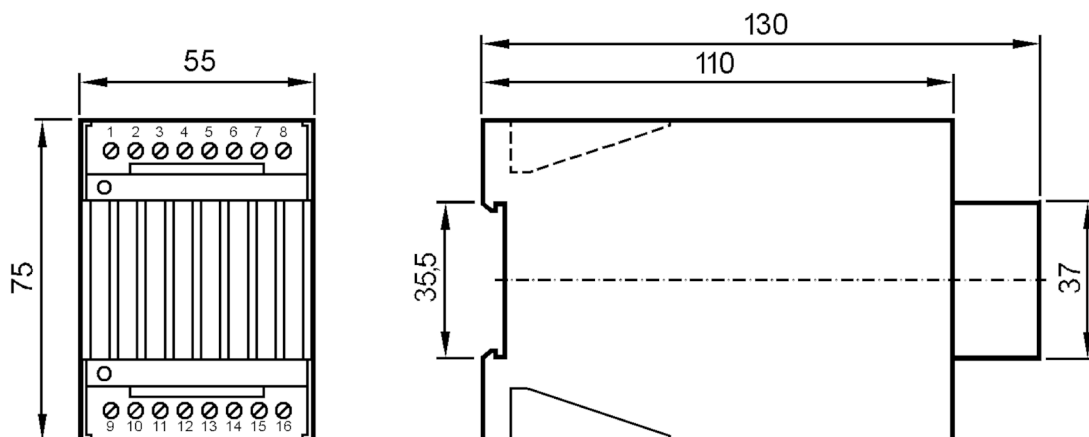

## Elektriske data

|                                                |      |               |
|------------------------------------------------|------|---------------|
| Nominell frekvens AC                           | [Hz] | 47,00...63,00 |
| Utgangsspenning                                | [V]  | innstilt      |
| Utgangsspenningstoleranse                      | [%]  | 5,00          |
| Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning | [A]  | 0,80          |
| Antall utgangskretser                          |      | 1             |

## Utganger

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Beskyttelse mot kortslutning | ja |
| Overbelastningsbeskyttelse   | ja |

## Driftsforhold

|                      |      |              |
|----------------------|------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | [°C] | 0,00...50,00 |
| Beskyttelse          |      | IP 40        |

## Mekaniske data

|            |       |
|------------|-------|
| Materialer | plast |
|------------|-------|

## Displayer/driftselementer

|         |                 |                |
|---------|-----------------|----------------|
| Display | Utgangsspenning | 2 x LED, grønn |
|---------|-----------------|----------------|

## Merknader

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Antall i forpakning | 1,00 stk. |
|---------------------|-----------|

# DN0512



## Svitsjeforsterkere

N605/110VAC/0,8A

### Elektrisk tilkobling

terminaler: ...4 mm<sup>2</sup>

### Tilkobling

