


DN1020



Svitsjet strømforsyning 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A

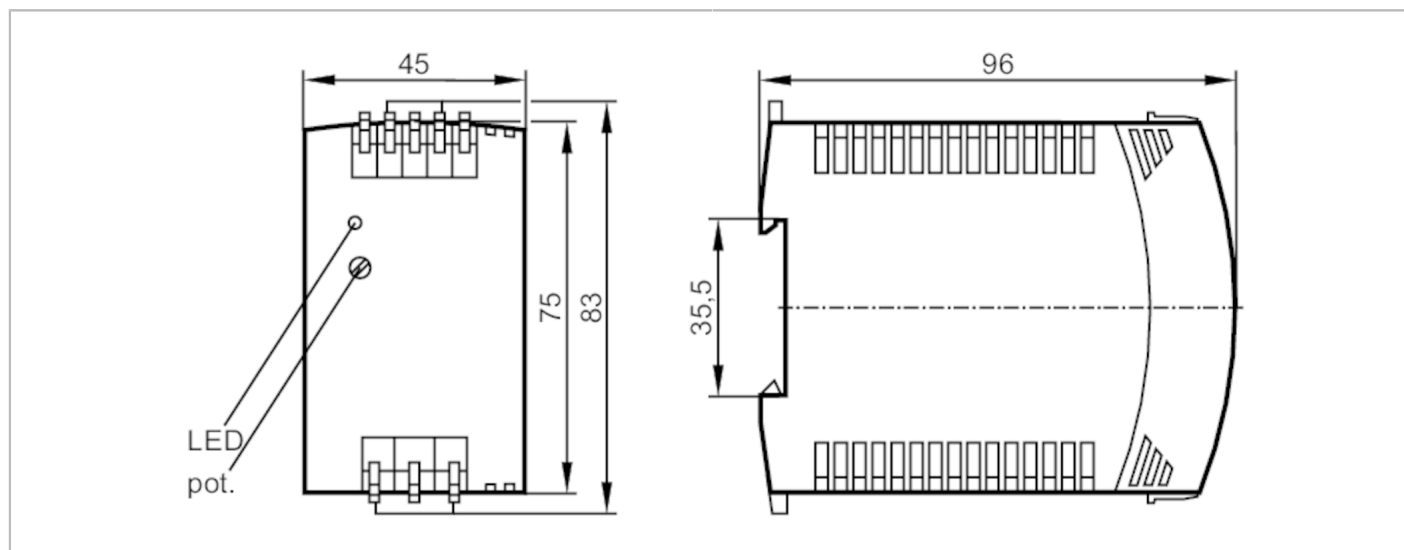

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	< 230,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	50,00...60,00
Inngangsspenningsområde AC	[V]	100,00...240,00
Utgangsspenning DC	[V]	24,00...28,00
Beskyttelsesklasse		I; (IEC 61140)
Overspenningsbeskyttelse		ja; (< 40)
Utgangsspenning	[V]	justerbar
Utgangsspenningstoleranse	[%]	2,00
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning	[A]	1,30
Antall utgangskretser		1
Maks. rest rippel	[mV]	50,00
Virkningsgrad (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,50
Underbelastning	[W/K]	1 (60...70 °C)
Nettsvikt-bufringstid (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	190,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...70,00
Beskyttelse		IP 20

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
MTTF	[ANN]	411,00


DN1020



Svitsjet strømforsyning 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1,3A

Mekaniske data		
Vekt	[g]	310,50
Type montering		spor; (TH35 (EN 60715))
Dimensjoner	[mm]	83,00 x 45,00 x 96,00
Materialer		PC
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
fjærklemmeterminaler: ...2,5 mm ²		
Tilkobling		

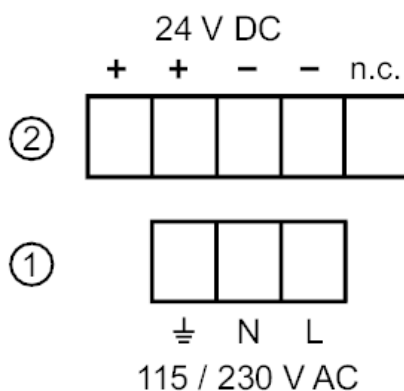

- | | |
|---|----------|
| 1 | primær |
| 2 | sekundær |