


DN1030



Svitsjet strømforsyning 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-1,3A

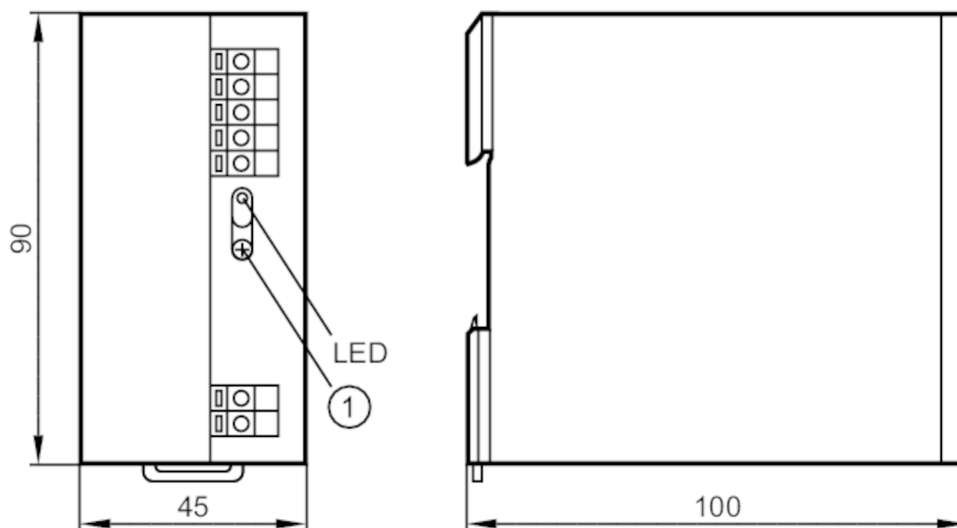

1 potensiometer



Elektriske data

Driftsspenningstoleranse	[%]	10,00
Nominell spenning AC	[V]	< 230,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Inngangsspenningsområde AC	[V]	100,00...240,00
Utgangsspenning DC	[V]	24,00...28,00
Beskyttelsesklasse		II; (IEC 61140)
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	< 0,26
Utgangsspenning	[V]	justerbar
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning	[A]	1,25
Antall utgangskretser		1
Maks. rest ripple	[mV]	50,00
Virkningsgrad (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	84,00
Ekstern inngangsbeskyttelse		10 A; B
Underbelastning	[W/K]	2% / K (> 60° C)
Nettsvikt-buftringstid (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	120,00

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja
Driftssikkerhet for DC OK-signalet	24 V DC (30 mA)

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
----------------------	------	--------------

DN1030



Svitsjet strømforsyning 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-1,3A

Beskyttelse	IP 20
-------------	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	

Mekaniske data

Vekt	[g]	278,50
Type montering		spor; (TH35 (EN 60715); fri plass for luftkjøling 30 mm)
Dimensjoner	[mm]	90,00 x 45,00 x 100,00
Materialer		PC ABS

Displayer/driftselementer

Display	DC ok	1 x LED, grønn
---------	-------	----------------


Merknader

Merknader	utgangsspenning ifølge SELV, PELV
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling

burklemmer:

Tilkobling

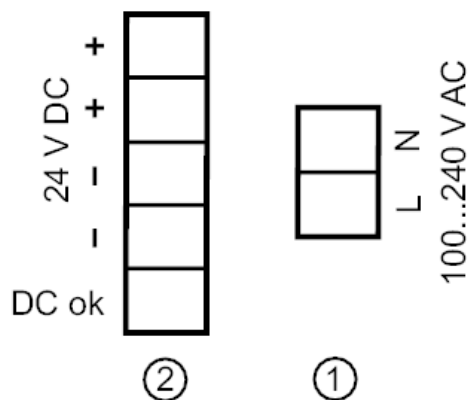

- 1: primær
2: sekundær