


Svitsjet strømforsyning 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DN4011

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

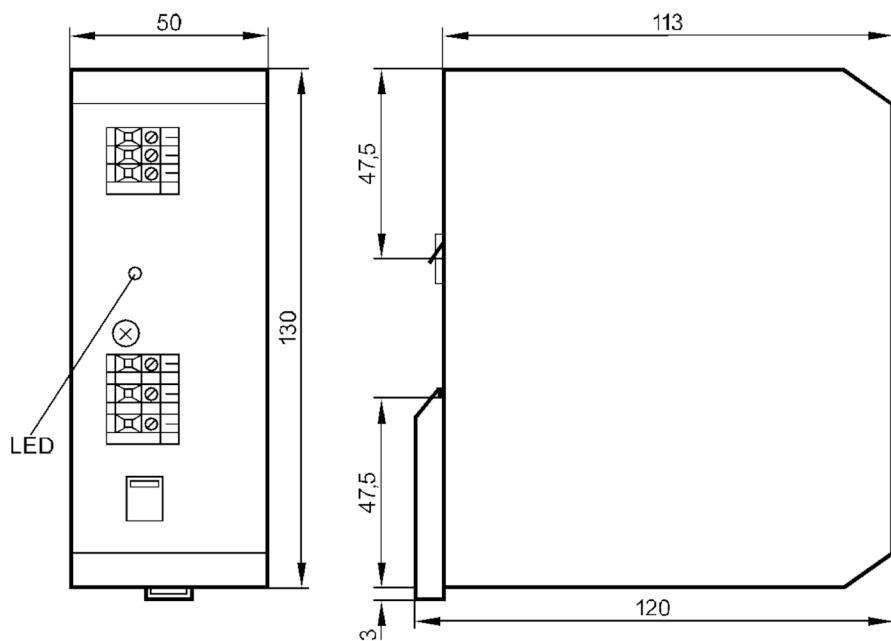

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	< 230,00; (Utvalg)
Nominell frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Inngangsspenningsområde AC	[V]	88,00...132,00 / 187,00...264,00
Beskyttelsesklasse		I
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	42,00
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	42,00
Utgangsspenningstoleranse	[%]	2,00
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning	[A]	2,50
Antall utgangskretser		1
Maks. rest rippel	[%]	1,00
Sikring	[A]	2,00; (bygget i)
Underbelastning	[W/K]	1 (60...70 °C)

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Beskyttelse		IP 20



Svitsjet strømforsyning 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/2,5A

Tester/godkjenninger		
EMC	EN 60950/A2 1993	
	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
Mekaniske data		
Materialer	aluminium	
Displayer/driftselementer		
Display	Funksjon	LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...2.5 mm²		
Tilkobling		

