


Svitsjet strømforsyning 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DN4013

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

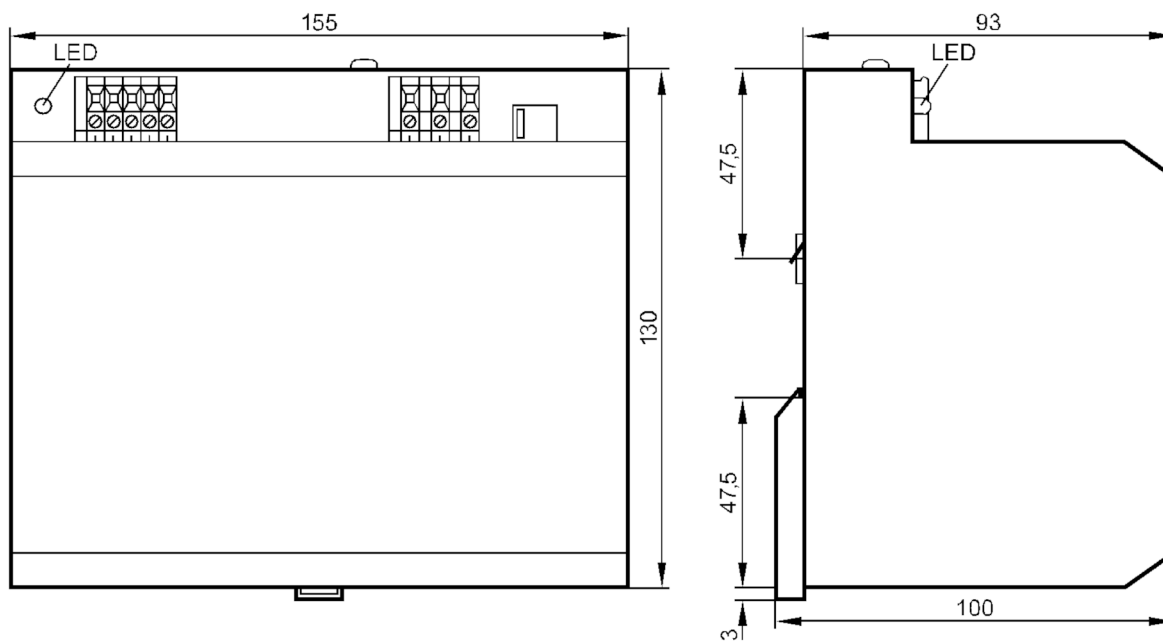

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	< 230,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Inngangsspenningsområde AC	[V]	88,00...132,00 / 187,00...264,00
Beskyttelsesklasse		I
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	35,00
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	35,00
Utgangsspenningstoleranse	[%]	2,00
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning	[A]	10,00
Antall utgangskretser		1
Maks. rest rippel	[%]	1,00
Underbelastning	[W/K]	1 (60...70 °C)

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...60,00
Beskyttelse		IP 20



Svitsjet strømforsyning 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/10A

Mekaniske data

Materialer	aluminium
------------	-----------

Displayer/driftselementer

Display	Funksjon	LED, grønn
---------	----------	------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: ...2.5 mm²

Tilkobling

