


Svitsjet strømforsyning 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DN1020

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

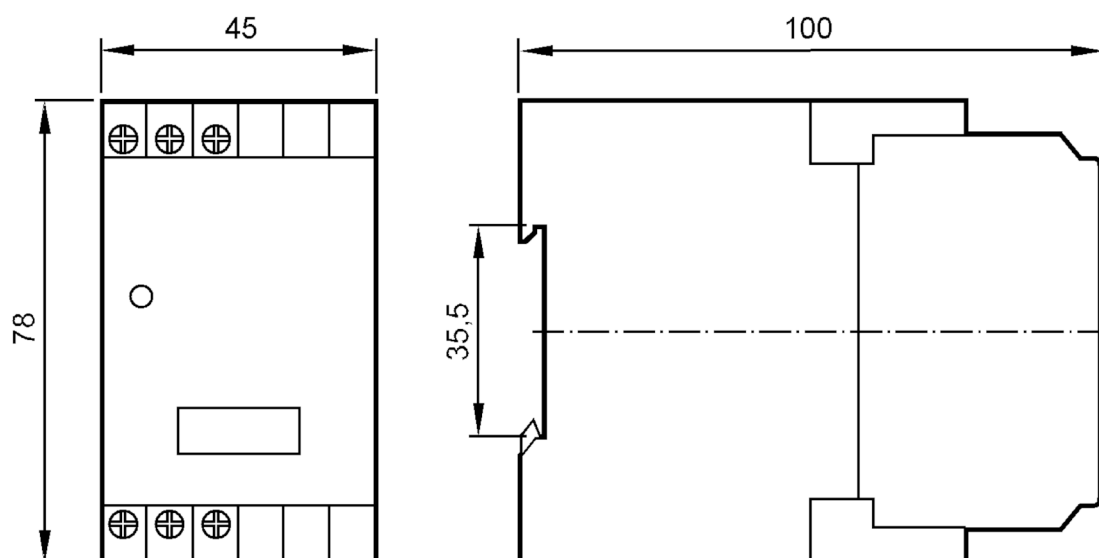

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	< 230,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Inngangsspenning DC	[V]	105,00...370,00
Inngangsspenningsområde AC	[V]	90,00...260,00
Beskyttelsesklasse		I
Utgangsspenningstoleranse	[%]	3,00
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning	[A]	1,00
Antall utgangskretser		1
Maks. rest ripple	[%]	1,25

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...55,00
Beskyttelse		IP 20

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	



Svitsjet strømforsyning 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/1A

Mekaniske data		
Type montering	spor; (TH35 (EN 60715))	
Materialer	plast	
Displayer/driftselementer		
Display	Utgangsspenning	1 x LED, grønn
Merknader		
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
koblingsklemmer med to kamre: 2 x ...2,5 mm²		
Tilkobling		

