


Svitsjet strømforsyning 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

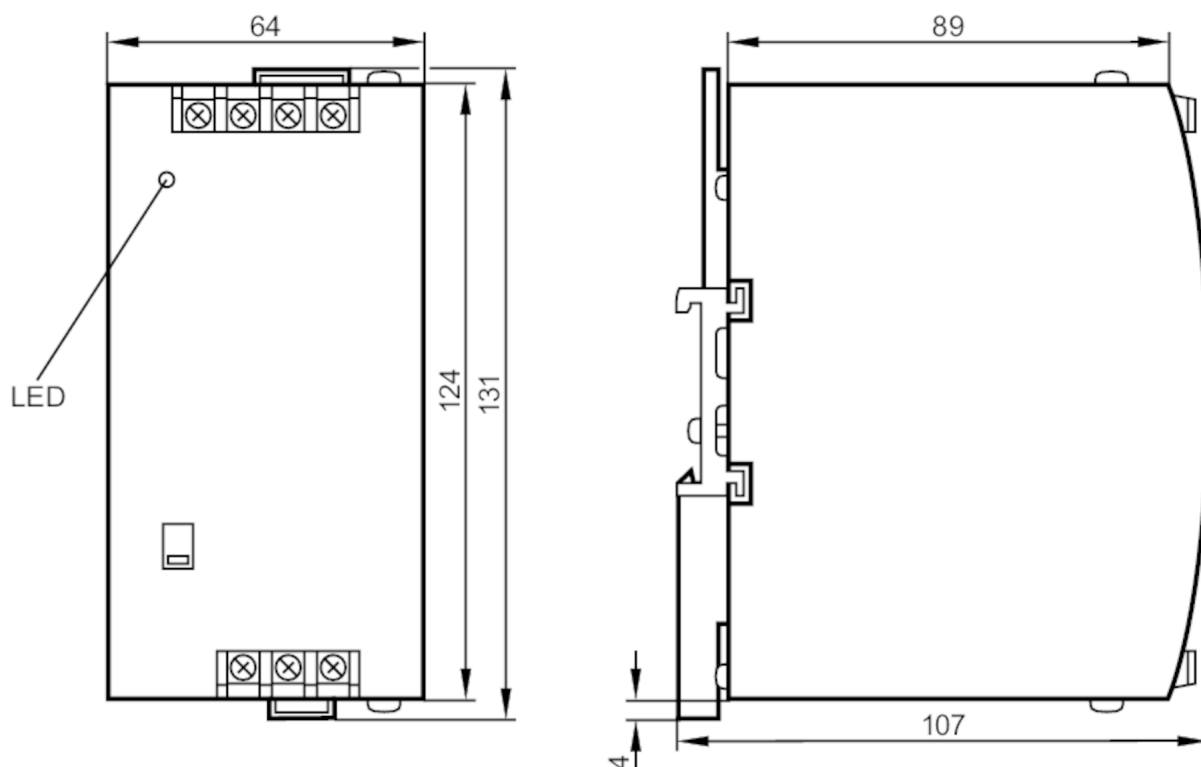

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	< 230,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Inngangsspenning DC	[V]	210,00...375,00
Inngangsspenningsområde AC	[V]	85,00...132,00 / 176,00...264,00
Beskyttelsesklasse		I; (IEC 61140)
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	20,00
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	< 20,00
Utgangsspenningstoleranse	[%]	1,00...5,00
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning	[A]	4,00
Antall utgangskretser		1
Maks. rest rippel	[%]	0,10
Underbelastning	[W/K]	3 (60...70 °C)

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-10,00...60,00
----------------------	------	----------------



Svitsjet strømforsyning 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/4A/CLASS 2

Beskyttelse	IP 20
-------------	-------

Tester/godkjenninger

EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	

Mekaniske data

Vekt [g]	696,00
Type montering	spor; (TH35 (EN 60715))
Dimensjoner [mm]	131,00 x 65,00 x 107,00
Materialer	aluminium

Displayer/driftselementer

Display	Utgangsspenning	1 x LED, grønn
---------	-----------------	----------------

Merknader

Antall i forpakning	1,00 stk.
---------------------	-----------

Elektrisk tilkobling

terminaler: 1.5...6 mm²

Tilkobling

