




Svitsjet strømforsyning 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

utfasingsartikkel

Alternative artikler: DN4034

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

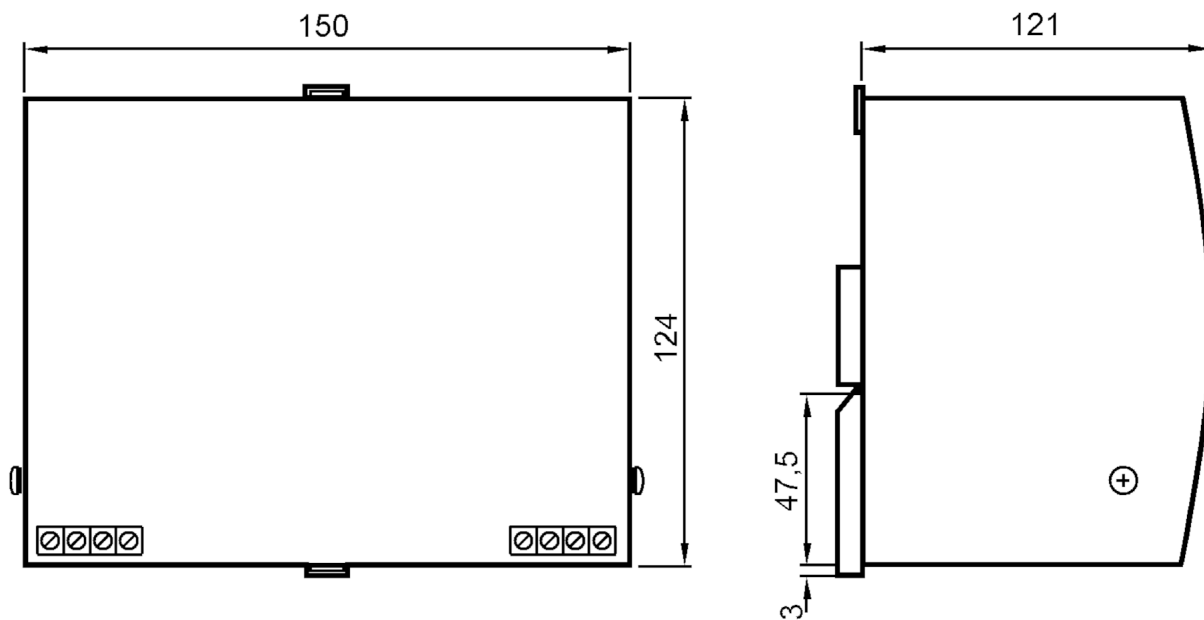

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	400,00...500,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Inngangsspenning DC	[V]	450,00...820,00
Inngangsspenningsområde AC	[V]	340,00...576,00
Utgangsspenning DC	[V]	24,00...28,00
Beskyttelsesklasse		I; (IEC 61140)
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	80,00
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	< 80,00
Utgangsspenning	[V]	justerbar
Utgangsspenningstoleranse	[%]	2,00
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning	[A]	20,00
Antall utgangskretser		1
Maks. rest rippel	[%]	0,10
Underbelastning	[W/K]	12 (60...70 °C)

Utganger

Beskyttelse mot kortslutning	ja
Overbelastningsbeskyttelse	ja



Svitsjet strømforsyning 24 V DC

POWER SUPPLY/24VDC/20A

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Beskyttelse		IP 20
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 50081-1	
	EN 61000-6-2	
	EN 61000-3-2	
MTTF	[ANN]	58,00
Mekaniske data		
Vekt	[g]	1 810,60
Type montering		spor; (TH35 (EN 60715))
Materialer		aluminium
Displayer/driftselementer		
Display	Utgangsspenning	LED, grønn
	overbelastning	LED, rød
	kortslutning	LED, rød blinkende
Merknader		
Antall i forpakning		1,00 stk.
Elektrisk tilkobling		
terminaler: 1.5...6 mm ²		
Tilkobling		
① 3 x 400...500 V AC ② 24 V DC		