
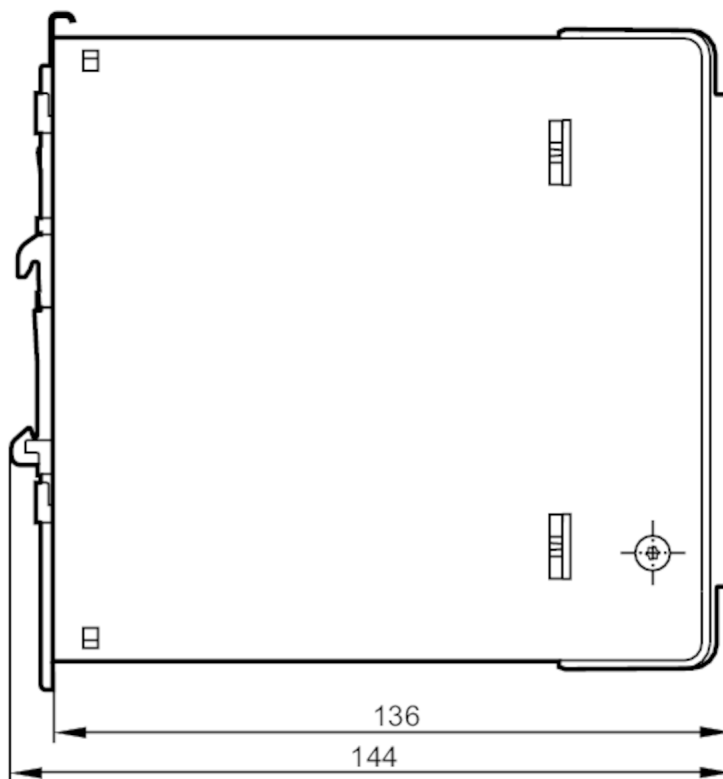


Svitsjet strømforsyning 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

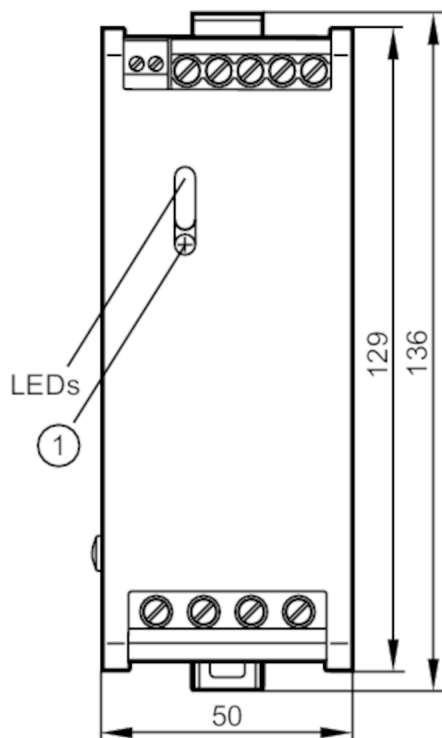

1 potensiometer



Elektriske data


Driftsspenningstoleranse	[%]	10,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	47,00...63,00
Inngangsspenningsområde AC	[V]	100,00...240,00
Utgangsspenning DC	[V]	24,00...28,00
Beskyttelsesklasse		I; (IEC 61140)
Innkoblingsforsinkelsestid	[ms]	1 000,00
Innkoblingsforsinkelsestid	[s]	< 1 000,00
Utgangsspenning	[V]	justerbar
Maks. utgangsstrøm ved laveste utgangsspenning	[A]	2,50
Antall utgangskretser		1
Maks. rest rippel	[mV]	50,00
Virkningsgrad (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz)	[%]	87,10
Ekstern inngangsbeskyttelse		10 A; B
Underbelastning	[W/K]	3% / K (> 60° C)
Nettsvikt-buftringstid (nominell spenning 230 V AC / 50 Hz)	[ms]	450,00



Svitsjet strømforsyning 24 V DC

PSU-1AC/24VDC-2,5A

Utganger		
Beskyttelse mot kortslutning	ja	
Overbelastningsbeskyttelse	ja	
Driftssikkerhet for DC OK-signalet	30 V DC (< 1 A)	
Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...70,00
Beskyttelse	IP 20	
Tester/godkjenninger		
EMC	EN 61000-6-2	
	EN 61000-6-3	
Mekaniske data		
Vekt	[g]	970,50
Type montering	spor; (TH35 (EN 60715); fri plass for luftkjøling 20 mm)	
Dimensjoner	[mm]	129,00 x 50,00 x 136,00
Materialer	AlMg3; stålplate; PC	
Displayer/driftselementer		
Display	DC ok	1 x LED, grønn
	overbelastning	1 x LED, rød
Merknader		
Merknader	utgangsspenning ifølge SELV, PELV	
Antall i forpakning	1,00 stk.	
Elektrisk tilkobling		
skrueterminaler:		
Tilkobling		

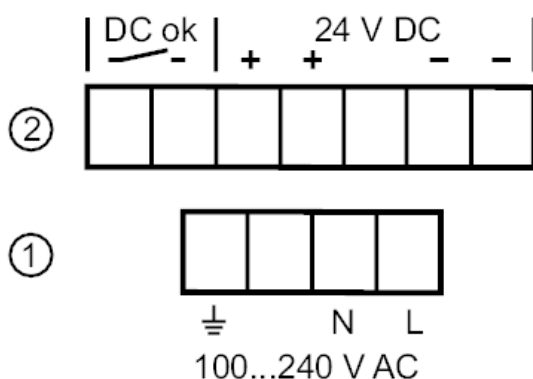

- 1: primær
2: sekundær