


DP1603



Reléadapter

Relais Adapter/2xNO

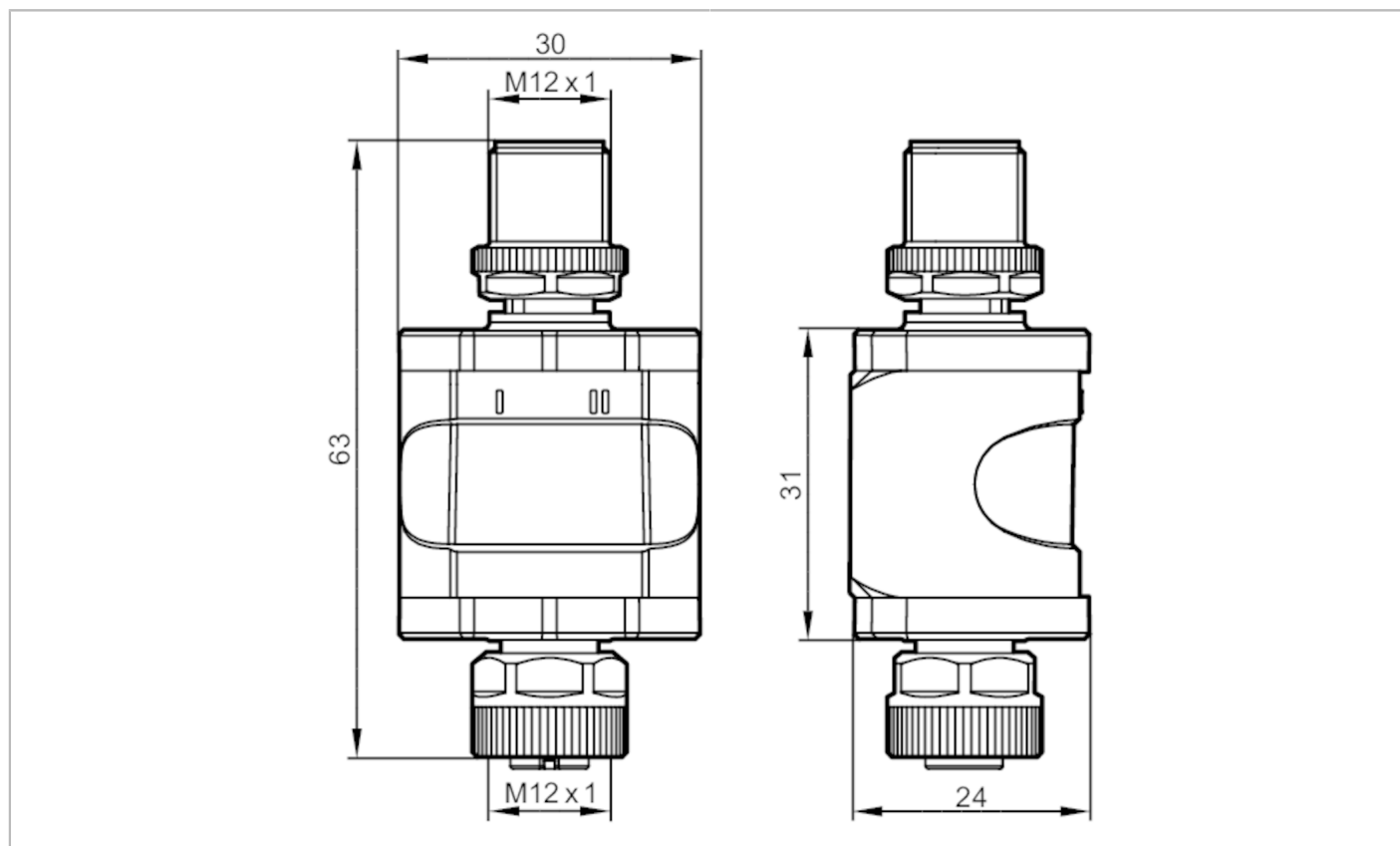

Produkttegenskaper

Utgangsfunksjon	normalt åpen
Dimensjoner [mm]	63,00 x 30,00 x 24,00

Elektriske data

Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC; ((i våte omgivelser: 18...28 V) ; til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V]	24,00
Strømforbruk [mA]	< 10,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall reléutganger: 2
------------------------------	--

Innganger

Antall digitale innganger	2; (type 3 (IEC 61131-2))
Input krets av digitale innganger	PNP

Utganger

Spenningsområde DC [V]	0,00...32,00; (til SELV/PELV)
Spenningsområde AC [V]	0,00...20,00; ((i våte omgivelser: 0...16 V); til SELV/PELV)
Utgangsfunksjon	normalt åpen
Maks. gjeldende belastning per utgang [mA]	1 000,00
Antall reléutganger	2
Koblingsfrekvens AC [Hz]	1,00

DP1603



Reléadapter

Relais Adapter/2xNO

Koblingsfrekvens DC	[Hz]	1,00
Merknader om svtjefrekvens	[Hz]	ingen kapasativ last

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25,00...60,00
Merknad om omgivelsestemperatur		2000 m: -25...60 °C
		3000 m: -25...55 °C
		4000 m: -25...52 °C
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet	[%]	90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet	[m]	4 000,00
Beskyttelse		IP 67
Grad av tilsmussing_		2,00; (før installasjon og når enheten skiftes ut)

Tester/godkjenninger		
MTTF	[ANN]	942,00

Mekaniske data		
Vekt	[g]	82,20
Vekt (uten tilbehør og emballasje)	[g]	35,00
Dimensjoner	[mm]	63,00 x 30,00 x 24,00
Materialer		hus: PA

Tilbehør		
Tilbehør (valgfritt)		Monteringsklemmer

Merknader		
Merknader		Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning		1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A



1: L+	
2: IN1	DI1
3: L-	
4: IN2	DI2



Reléadapter

Relais Adapter/2xNO

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A



1: L1 / L+	forsyningsspenningen Utgang
2: OUT1	NO1
3: n.c.	
4: OUT2	NO2
5: n.c.	