




Elektronisk teller

Monitoring Display-Counter

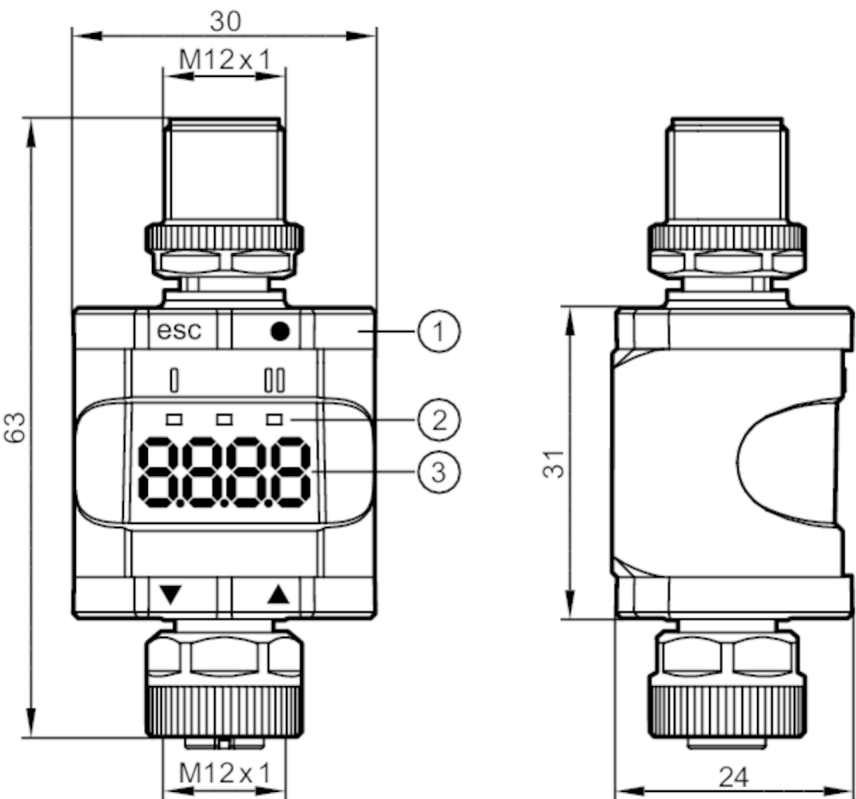

- 1 trykkring
- 2 LED-er
- 3 Display



Produktegenskaper	
Elektrisk design	PNP/NPN
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Dimensjoner [mm]	63,00 x 30,00 x 24,00
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC; (til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V]	24,00
Strømforbruk [mA]	< 380,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	0,20
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 2
Innganger	
Antall digitale innganger	2; (Tellerinngang: 1; Telleretning/Latch: 1; IEC61131-2)
Begrensing for inngangsstrøm [mA]	200,00
Utganger	
Elektrisk design	PNP/NPN



Elektronisk teller

Monitoring Display-Counter

Antall digitale utganger	2
Utgangsfunksjon	normalt åpen / normal lukket; (parameteriserbar)
Beskyttelse mot kortslutning	ja

Måle - / innstillingsområde

Samplingsfrekvens [Hz]	< 2 000,00
------------------------	------------

Grensesnitt

Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link				
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)				
IO-Links fordeler	1.1				
SDCI standard	IEC 61131-9				
Profiler	Smart Sensor: Measuring Sensor (High resolution, Disable function); Identification and Diagnosis; Switching Signal Channel; Adjustable Switching Signal Channel				
SIO modus	ja				
Nødvendig hovedporttype	A				
Behandle data binær	1,00				
Min. prosess syklus tid [ms]	6,10				
Støttede DeviceIDs	<table> <tr> <th>Type drift</th><th>DeviceID</th></tr> <tr> <td>default</td><td>1169</td></tr> </table>	Type drift	DeviceID	default	1169
Type drift	DeviceID				
default	1169				

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...60,00
Merknad om omgivelsestemperatur	2000 m: -25...60 °C 3000 m: -25...53 °C 4000 m: -25...51 °C
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...60,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet [m]	4 000,00
Beskyttelse	IP 67
Grad av tilsmussing_	2,00

Tester/godkjenninger

MTTF [ANN]	317,00
------------	--------

Mekaniske data

Vekt [g]	84,20
Vekt (uten tilbehør og emballasje) [g]	35,00
Dimensjoner [mm]	63,00 x 30,00 x 24,00
Materialer	hus: PA

Displayer/driftelementer

Display	drift	1 x LED, grønn
	Koblingsutgang	2 x LED, gul
		7-segments LED-skjerm, rød/grønn konfigurierbar
Driftelementer	2	trykkring

Tilbehør

Tilbehør (valgfritt)	Monteringsklemmer
----------------------	-------------------



Elektronisk teller

Monitoring Display-Counter

Merknader


Merknader

Se bruksanvisningen for mer informasjon

Antall i forpakning

1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

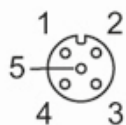

1: L+

2: IN 2

Telleretning / Latch

3: L-

4: IN 1

Tellerinngang

5:

ikke brukt

Elektrisk tilkobling - koble



1: L+

forsyningsspenningen

2: OUT2

digital utgang 2

3: L-

forsyningsspenningen

4: OUT1

IO-Link / digital utgang 1

Andre data

hovedteller

0...1000000 cnt

batch-teller:

0...9999 bcnt