


DP3213



Omformer IO-Link – 4–20 V

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

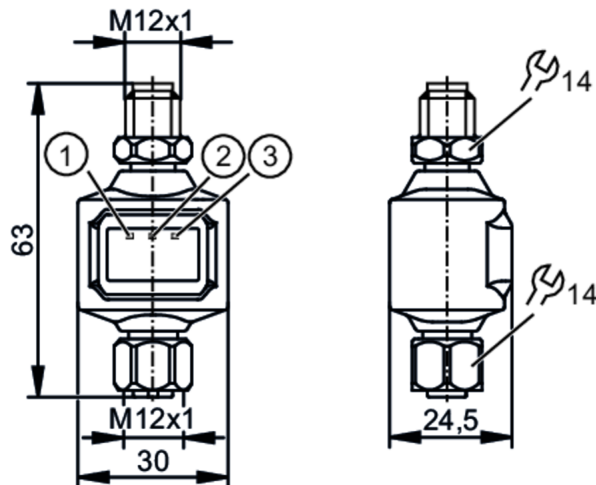

- 1 LED I
- 2 Power
- 3 LED II



Produkttegenskaper	
Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 2
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Applikasjon	
Applikasjon	analoge utganger kontrollerbare via IO-Link; for tilkobling av analogt styrte aktuatorer til et IO-Link-system; for bruk i våte omgivelser; innendørs bruk
Elektriske data	
Driftsspenning [V]	18,00...30,00 DC; ((i våte omgivelser: 18...28 V) til SELV/PELV)
Nominell spenning DC [V]	24,00
Strømforbruk [mA]	300,00
Maks. nåværende belastning totalt [A]	0,20
Innganger / utganger	
Antall innganger og utganger	Antall analoge utganger: 2
Utganger	
Antall analoge utganger	2
Analog strømutgang [mA]	4,00...20,00
Maks. last [Ω]	300,00
Nøyaktig analog utgang [%]	0,25
Grensesnitt	
Grensesnitt for kommunikasjon	IO-Link
Overføringstype	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Links fordeler	1.1
SDCI standard	IEC 61131-9
Profiler	Smart Sensor



Omformer IO-Link – 4–20 V

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

SIO modus	nei	
Nødvendig hovedporttype	A/B	
Prosessdata analog	2,00	
Min. prosess syklus tid [ms]	3,60	
Støttede DeviceIDs	Type drift	DeviceID
	default	612

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C]	-25,00...70,00
Merknad om omgivelsestemperatur	2000 m: -25...70 °C
	3000 m: -25...64 °C
	4000 m: -25...62 °C
Lagringstemperatur [°C]	-25,00...70,00
Maks. relativ luftfuktighet [%]	90,00; (lineært avtakende til 50 % (40 °C) ikke kondenserende)
Maks. høyde over havet [m]	4 000,00
Beskyttelse	IP 67; IP 69K
Grad av tilsmussing_	2,00

Tester/godkjenninger

MTTF [ANN]	298,00
------------	--------

Mekaniske data

Vekt [g]	79,20
Vekt (uten tilbehør og emballasje) [g]	28,00
Dimensjoner [mm]	63,00 x 30,00 x 24,50
Materialer	hus: PA
Materiale mutter	rustfritt stål (1.4404 / 316L)
Tetningsmateriale	FKM

Displayer/driftselementer


Display	drift	1 x LED, grønn
	analog utgang	2 x LED, gul

Merknader

Merknader	Se bruksanvisningen for mer informasjon
Antall i forpakning	1,00 stk.

Elektrisk tilkobling - Stikkontakter

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L); Forsegling: FKM

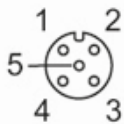

1:	L+
2:	4...20 mA analog utgang 2
3:	L-
4:	4...20 mA analog utgang 1
5:	ikke brukt



Omformer IO-Link – 4–20 V

CONV IO-LINK/2x4-20mA/IP69K

Elektrisk tilkobling - koble

Koblinger: 1 x M12, rett; koding: A; låse: rustfritt stål (1.4404 / 316L)



1:	L+ forsyningsspenningen
2:	ikke brukt
3:	L- forsyningsspenningen
4:	C/Q IO-Link