




Multifunksjons timerrelé

T700/230VAC

Varen er ikke lenger tilgjengelig – arkivoppføring

Alternative artikler: DL0201

Når du velger en alternativ artikkel og tilbehør vær oppmerksom på at tekniske data kan variere!

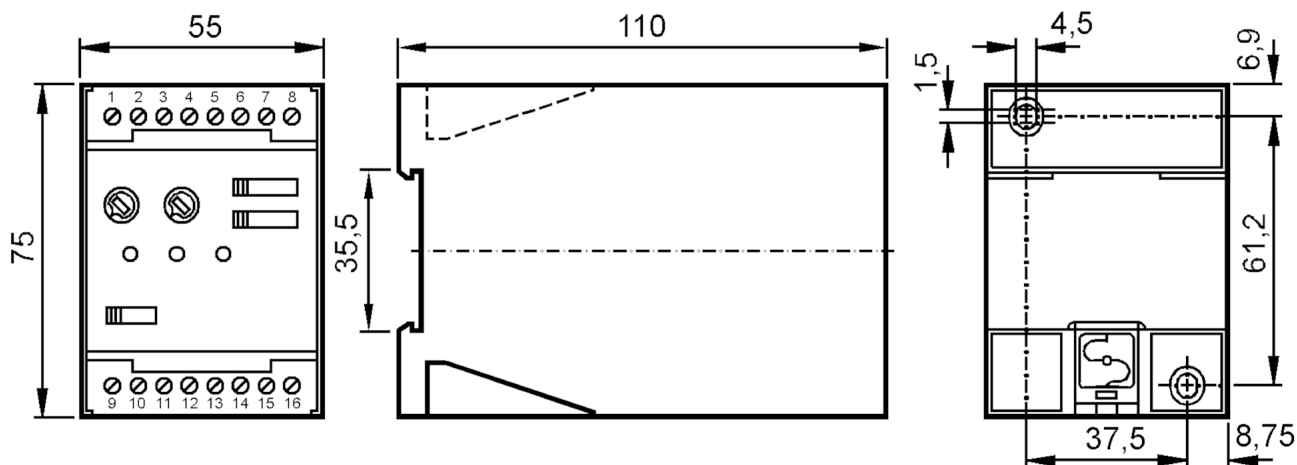

Produktegenskaper

Hus	hus for DIN-skinneinstallasjon
-----	--------------------------------

Applikasjon

Applikasjon	strømforsyning og svitsjeforsterker med timerfunksjon
-------------	---

Elektriske data

Nominell spenning AC	[V]	< 230,00
Nominell spenning DC	[V]	24,00
Nominell spenningstoleranse	[%]	10,00
Nominell spenningstoleranse 2	[%]	10,00
Nominell frekvens AC	[Hz]	50,00...60,00
Ekstra energi for sensorer DC	[V]	24,00; ($\pm 5\%$, $\leq 40\text{ mA}$)

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger	Antall reléutganger: 1
------------------------------	------------------------

Utganger

Antall reléutganger	1
Kontaktklassifisering	8 A / 1250 VA / 250 V AC

Nøyaktighet/avvik

Repeterbarhet	[X01]	< 3,00
---------------	-------	--------



Multifunksjons timerrelé

T700/230VAC

Driftsforhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0,00...55,00
Beskyttelse		IP 40
Beskyttelsesterminaler		IP 20
Mekaniske data		
Vekt	[g]	444,40
Hus		hus for DIN-skinneinstallasjon
Materialer		plast
Displayer/driftselementer		
Display	koblingsstatus	LED, grønn
	drift	1 x LED, grønn
Elektrisk tilkobling		
terminaler: ...4 mm ²		
Tilkobling		

