



Flerfunksjonsskjerm for overvåking av omdreiningar, hastighet og tid

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC



panelutsnitt 91 x 43 mm



Produktegenskaper

Dimensjoner [mm] 48,00 x 112,00 x 116,00

Applikasjon

Applikasjon altomfattende evaluering og visning for alle komponenter som kan avledes fra pulssekvenser

Elektriske data

Frekvens AC	[Hz]	50,00...60,00
Driftsspenning	[V]	115,00...230,00 AC / 18,00...30,00 DC
Strømforbruk	[mA]	100,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 4; Antall analoge utganger: 1

Innganger

Antall digitale innganger	2
---------------------------	---

Utganger

Antall digitale utganger	4	
Antall analoge utganger	1	
Analog strømutgang	[mA]	4,00...20,00
Maks. last	[Ω]	270,00
Analog spenningsutgang	[V]	-10,00...10,00
Overbelastningsbeskyttelse		ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	-20,00...60,00
Lagringstemperatur	[°C]	-25,00...70,00
Beskyttelse		IP 65
Beskyttelsesterminaler		IP 20

Tester/godkjenninger

EMC	EN 61000-6-2
	EN 61000-6-3
	EN 61000-6-4



Flerfunksjonsskjerm for overvåking av omdreiningar, hastighet og tid

DISPLAY/FX460/ANALOG/AC/DC

Mekaniske data

Vekt	[g]	352,00
Type montering		panelutsnitt: 91 x 43 mm
Dimensjoner	[mm]	48,00 x 112,00 x 116,00
Materialer		Noryl UL94-V-0


Displayer/driftselementer

Display	fargeskjerm	full grafisk LCD-skjerm, berøringsskjerm
---------	-------------	--

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

Tilkobling

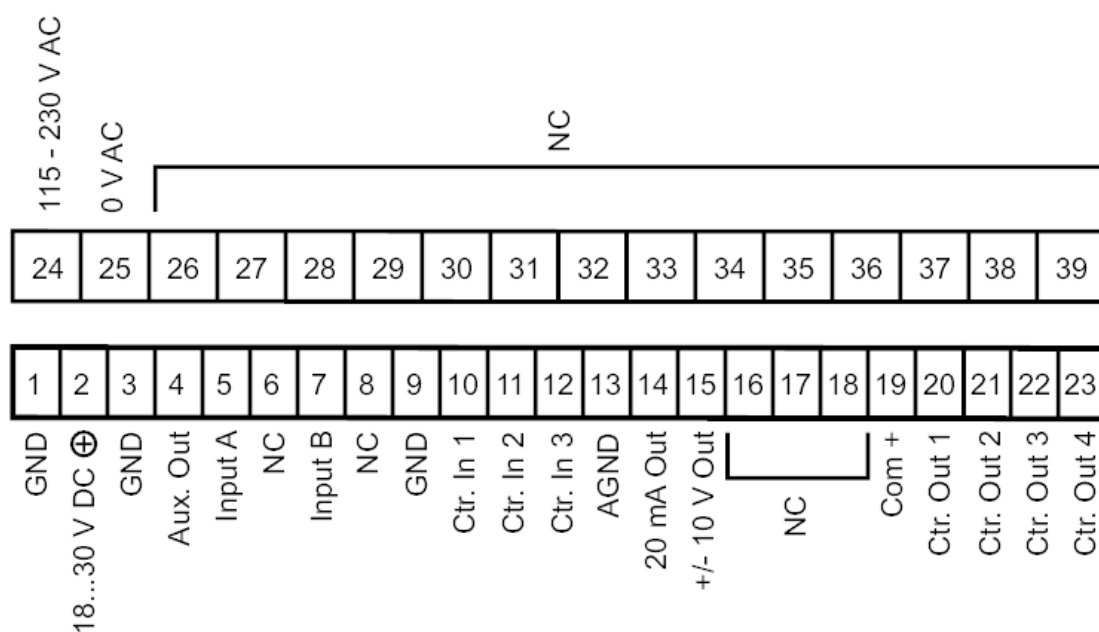

NC: ikke brukt