




Flerfunksjonsskjerm for overvåking av omdreininger, hastighet og tid

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

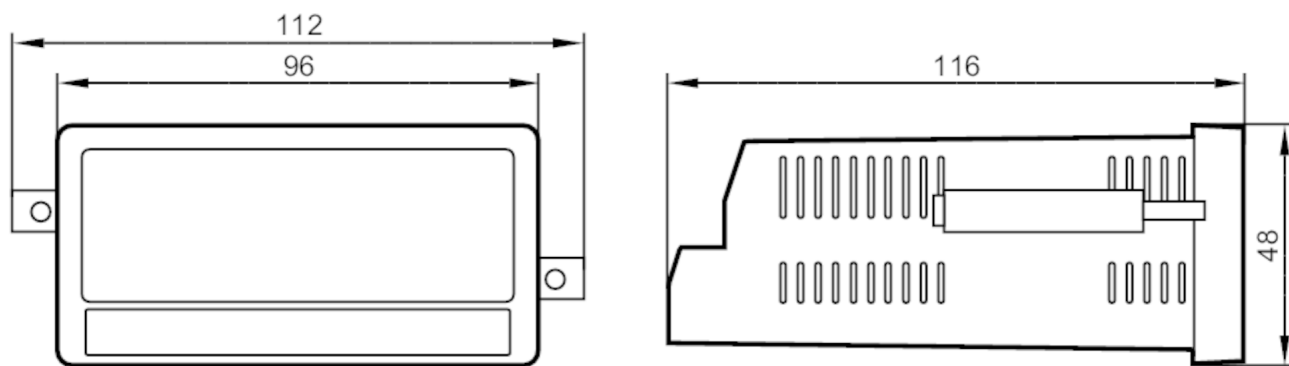

panelutsnitt 91 x 43 mm



Produktegenskaper

Dimensjoner [mm] 48,00 x 112,00 x 116,00

Applikasjon

Applikasjon altomfattende evaluering og visning for alle komponenter som kan avledes fra pulssekvenser

Elektriske data

Frekvens AC [Hz] 50,00...60,00
 Driftsspenning [V] 115,00...230,00 AC / 18,00...30,00 DC
 Strømforbruk [mA] 100,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 2; Antall digitale utganger: 4

Innganger

Antall digitale innganger 2

Utganger

Antall digitale utganger 4
 Overbelastningsbeskyttelse ja

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00
 Lagringstemperatur [°C] -25,00...70,00
 Beskyttelse IP 65
 Beskyttelsesterminaler IP 20

Tester/godkjenninger

EMC EN 61000-6-2
 EN 61000-6-3
 EN 61000-6-4

Mekaniske data

Vekt [g] 352,00
 Type montering panelutsnitt: 91 x 43 mm
 Dimensjoner [mm] 48,00 x 112,00 x 116,00



Flerfunksjonsskjem for overvåking av omdreininger,
hastighet og tid

DISPLAY/FX460/PNP OUT/AC/DC

Materialer	Noryl UL94-V-0
------------	----------------


Displayer/driftselementer

Display	fargeskjem	full grafisk LCD-skjem, berøringsskjem
---------	------------	--

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

Tilkobling

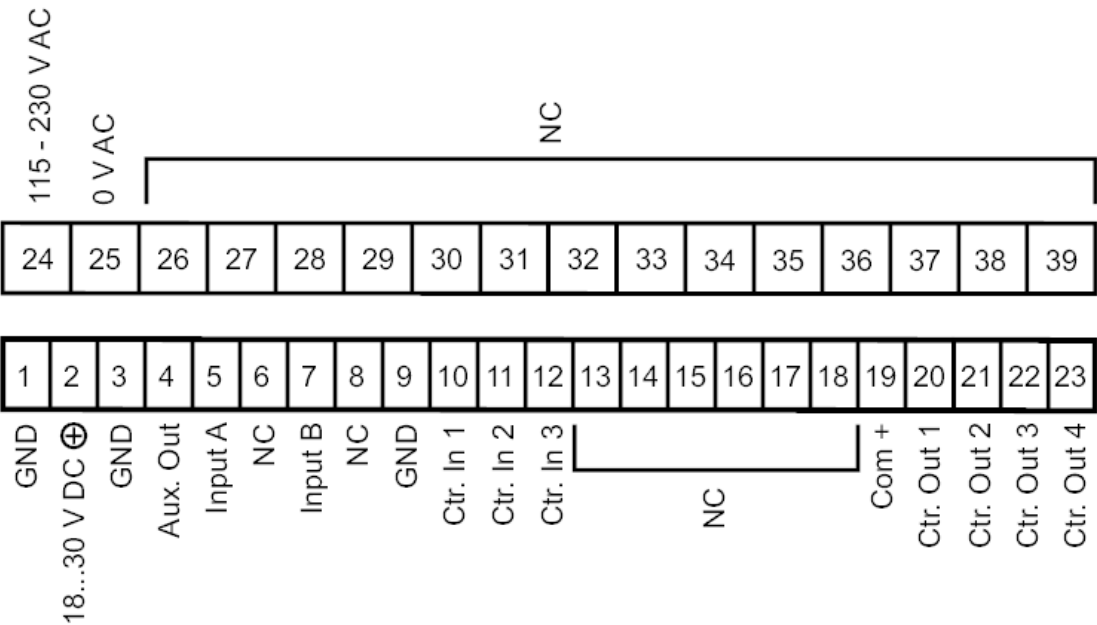

NC: ikke brukt