



Flerfunksjonsskjerm for overvåking av omdreininger, hastighet og tid

DISPLAY/FX460/DC



panelutsnitt 91 x 43 mm



Produktegenskaper

Dimensjoner [mm] 48,00 x 112,00 x 116,00

Applikasjon

Applikasjon altomfattende evaluering og visning for alle komponenter som kan avledes fra pulssekvenser

Elektriske data

Driftsspenning [V] 18,00...30,00 DC
Strømforbruk [mA] 100,00

Innganger / utganger

Antall innganger og utganger Antall digitale innganger: 2

Innganger

Antall digitale innganger 2

Driftsforhold

Omgivelsestemperatur [°C] -20,00...60,00
Lagringstemperatur [°C] -25,00...70,00
Beskyttelse IP 65
Beskyttelsesterminaler IP 20

Tester/godkjenninger

EMC EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 61000-6-4

Mekaniske data

Vekt [g] 302,50
Type montering panelutsnitt: 91 x 43 mm
Dimensjoner [mm] 48,00 x 112,00 x 116,00
Materialer Noryl UL94-V-0

Displayer/driftelementer

Display fargeskjerm full grafisk LCD-skjerm, berøringsskjerm




Flerfunksjonsskjem for overvåking av omdreiningar, hastighet og tid

DISPLAY/FX460/DC

Elektrisk tilkobling

skrueterminaler:

Tilkobling

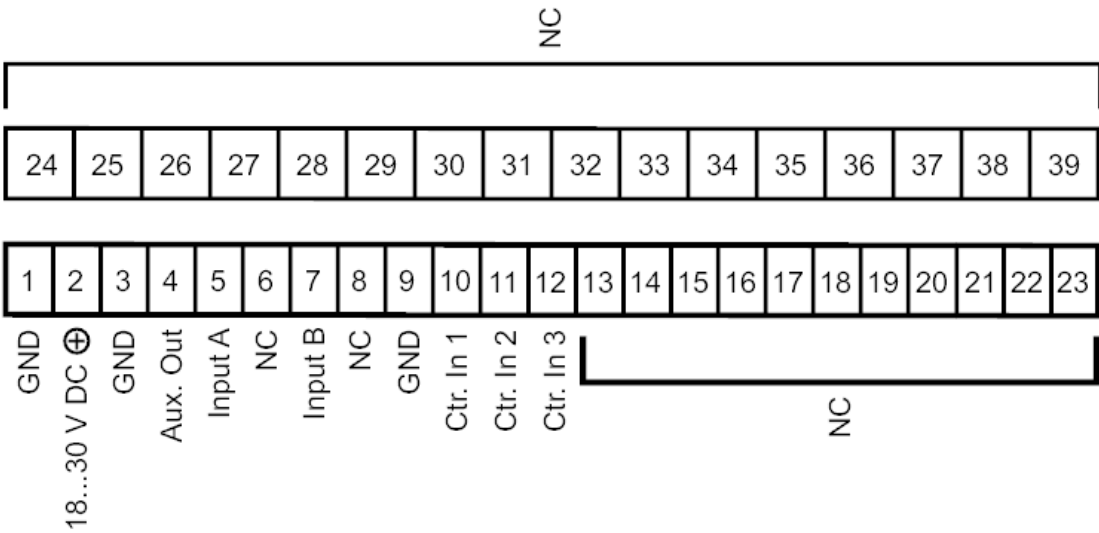

NC: ikke brukt